


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

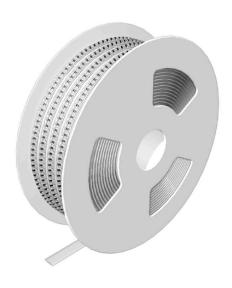







WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- ・強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

バージョン	WS, 端子マーカー, 12 x 8 mm, Weidmueller, 白色
注文番号	<u>2619870000</u>
種別	WS 12/8 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626216
数量	3500 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
OHS	適合		
法と重量			
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
Ī	8 mm	幅(インチ)	0.315 inch
味重量	0.08 g		
温度			
) 加作温度範囲	-5090 °C		
	-3030 C		
景境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	 準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
一般データ		±5	0
(ージョン	ハロゲンフリー		8 mm
L 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	90 °C
か作温度範囲、最小	-50 °C	色 基本技術	白色
ヘロゲン	いいえ	基本材質	PC-ABS, TPU
ワ刷文字 ፲換性を有するプリンター	中立 THM MULTIMARK, THM	ラベリングフィールドのサイズ 動作温度範囲	10.5 x 7.1 mm -5090 °C
上換性を有りるノリンター	MULTIMARK PLUS		-5090 °C
月途/製造元	Weidmueller		
重要なメモ			
製品情報	外付けロールホルダー、1302920000 が必要		
分類	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
TIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
TIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
TIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
CLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
CLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
CLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-28-11-01	ECEASS 14.0	2,201101





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM-TB 25/360 SW 注文番号 <u>2005090000</u>

4050118390216

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

13541-54				
種別	THM MMP EXT.RH	バージョン		
注文番号	1302920000			
GTIN (EAN)	4050118102307			
数量	1 ST			
種別	MULTIMARK ROLLER TB	バージョン		
注文番号	2438500000			
GTIN (EAN)	4050118498721			
数量	1 ST			

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER TB バージョン

注文番号 <u>2661600000</u> GTIN (EAN) 4050118681246

数量 1 ST