

**ESG-FO 6/17 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**長い耐用期間の補償 : ESG**

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

**MultiMark で得られるメリット**

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

**一般注文データ**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| バージョン      | ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">2620910000</a>   |
| 種別         | ESG-FO 6/17 MM SI            |
| GTIN (EAN) | 4050118626070                |
| 数量         | 1000 items                   |

**ESG-FO 6/17 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.55 mm | 奥行き (インチ) | 0.0217 inch |
| 高さ   | 6 mm    | 高さ (インチ)  | 0.2362 inch |
| 幅    | 17 mm   | 幅 (インチ)   | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 0.07 g  |           |             |

**温度**

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**一般データ**

|                |   |                |                |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 接着剤            | アクリル系粘着剤付きPEフォーム                                  | バージョン          | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| 幅              | 17 mm   | UL 94 可燃性等級    | V-0            |
| 動作温度範囲、最大      | 80 °C   | 動作温度範囲、最小      | -30 °C         |
| 色              | 銀色  | ハロゲン           | いいえ            |
| 基本材質           | ポリエステル  | 印刷文字           | 非搭載            |
| ラベリングフィールドのサイズ | 6 x 17 mm   | UL 969 j 準拠の認可 | はい             |
| 互換性を有するプリンター   | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> | 動作温度範囲         | -30...80 °C    |
| ロールあたりの数       | 1000  |                |                |

**装置マーカー**

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

図面



## ESG-FO 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

バージョン


注文番号 [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

## THM MULTIMARK

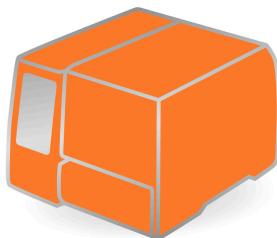

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115


バージョン

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

## THM MULTIMARK PLUS

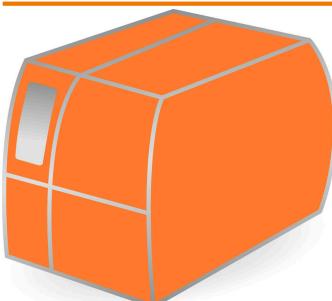

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

バージョン

注文番号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST