

**ESG-FO 8/20 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**長い耐用期間の補償 : ESG**

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエチルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

**MultiMark で得られるメリット**

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

**一般注文データ**

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2620960000</a>
種別	ESG-FO 8/20 MM GE
GTIN (EAN)	4050118626025
数量	1000 items

**ESG-FO 8/20 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.55 mm	奥行き (インチ)	0.0217 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.05 g		

**温度**

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	アクリル系粘着剤付きPEフォーム	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	20 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	8 x 20 mm	UL 969 j 準拠の認可	はい
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	動作温度範囲	-30...80 °C
ロールあたりの数	1000		

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG-FO 8/20 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## ESG-FO 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

バージョン


注文番号 [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

## THM MULTIMARK

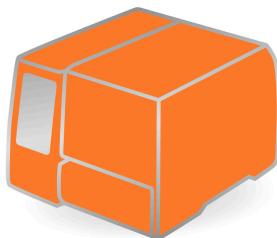

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115


バージョン

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

## THM MULTIMARK PLUS

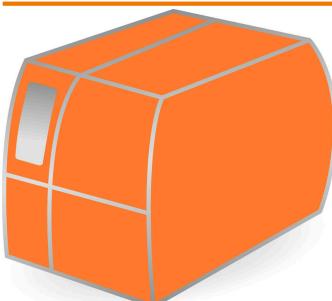

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

バージョン

注文番号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST