

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









個別調整の識別:EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

	<u>'</u>
バージョン	THM, デバイスマーカー, 6 x , 黄色
注文番号	<u>2621410000</u>
種別	EL 6 MM GE 30M
GTIN (EAN)	4050118625639
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	<u>適合</u>		
寸法と重量			
深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch
正味重量	50 g		
温度			
動作温度範囲	-40150 °C		
環境製品コンプライアンス			'
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC			
一般データ			
拉芙如	그 선 내 내 나 한 뜻 호네	11 ¹⁰ 2 ¹⁰ 2.	
接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着 型
UL 94 可燃性等級	V-0		150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C		黄色
ハロゲン	いいえ	 長さ	30000 mm
基本材質	ポリエステル		非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-40150 °C	ロールあたりの数	1
装置マーカー			
ハロゲン	いいえ		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
			07.00.44.04
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

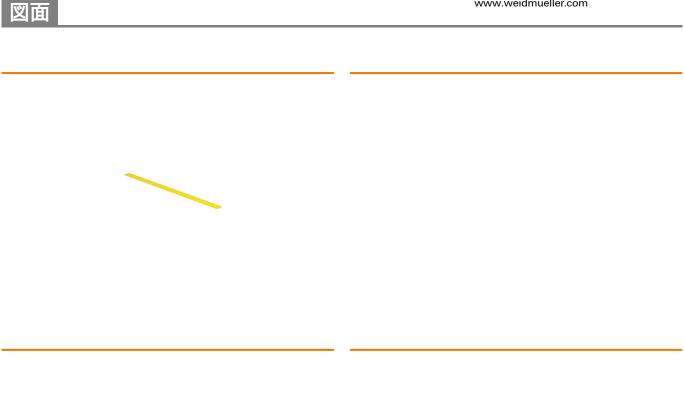



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 **RIBBON MM 76/360 SW** 注文番号 2005080000 GTIN (EAN)

4050118389951

数量

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン	
注文番号	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
数量	1 ST		
種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン	
注文番号	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
数量	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

4 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST