


THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

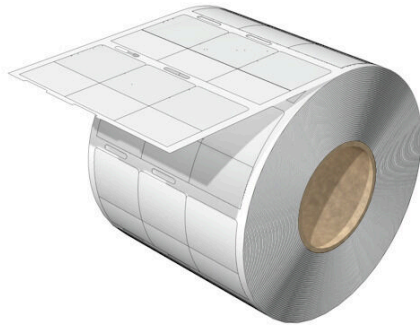

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, 白色
注文番号	2621510000
種別	THM WO 25/37 WS
GTIN (EAN)	4050118625530
数量	2500 items

THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.4567 inch
正味重量	0.16 g		

温度

動作温度範囲 -40...

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	
バージョン	自己接着型	
幅	37 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカース	供給フォーム	ラベルリール
ラベリングフィールドのサイズ	15 x 25 mm	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカース	1 Label reel = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-40...	
ロールあたりの数	2500	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	7 mm
導体外径、最小	4.8 mm	導体外径	4.8 - 7 mm

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	