


HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

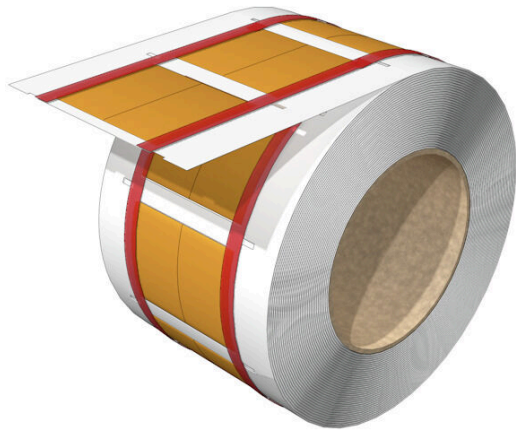

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ、12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 2621710000 |
| 種別 | HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118625332 |
| 数量 | 400 items |
| 配送ステータス | 中止 |
| 利用可能期限 | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |
| 代替製品 | HS-HF 12.7-25.4/25 MM Y |

HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.77 mm | 奥行き (インチ) | 0.0303 inch |
| 高さ | 24.9 mm | 高さ (インチ) | 0.9803 inch |
| 幅 | 40.5 mm | 幅 (インチ) | 1.5945 inch |
| 正味重量 | 1.42 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|--|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 40.5 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 125 °C | 動作温度範囲、最小 | -55 °C |
| 色 | 黄色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリオレフィン | 印刷文字 | 非搭載 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 40.5 x 24.9 mm | 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 動作温度範囲 | -55...125 °C | ロールあたりの数 | 400 |

導体およびケーブルマーカ

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 4/0 | ハロゲン | いいえ |
| 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 2 | 導体断面、最大 | 120 mm ² |
| 導体断面、最小 | 35 mm ² | 導体外径、最大 | 25.4 mm |
| 導体外径、最小 | 12.7 mm | 収縮率 | 2:1 |
| 推奨収縮温度 | 90 °C | 導体外径 | 12.7 - 25.4 mm |
| 接続配線の断面 | 35 - 120 mm ² | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

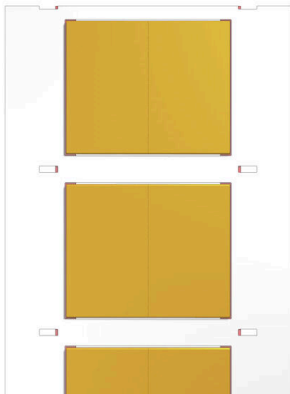

HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 | バージョン |
| 注文番号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |