

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, 閉鎖状態, ガラス強化繊維ポリカー ポネート, 黒色
注文番号	<u>2632810000</u>
種別	FP ENC BS 042 3B
GTIN (EAN)	4050118664546
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	42 mm	奥行き(インチ)	1.6535 inch
 高さ	196 mm	高さ (インチ)	7.7165 inch
幅	284 mm	幅(インチ)	11.1811 inch
正味重量	414.42 g		
温度			
保管温度	-40 °C85 °C	動作温度	-40 °C85 °C
環境製品コンプライアンス	ζ		
	Mello de Tal de de		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane s		
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386	6-3ac323b95c10	
一般データ			
基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボ ネート
シリコーン	いいえ	 色	黒色
保護度合い	 IP65, 閉鎖状態	UL 94 可燃性等級	5VA
蓋付け	プラスねじPZ2		
分類			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01	LOLAGO 14.0	27-10-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



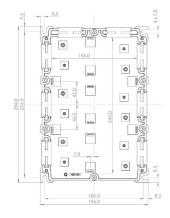



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アダプター



FieldPower® 対応 HQ アダプタ
FieldPower ケーブルシール同様の、ツール不要の取り付け
HQ 4/2、HQ 8、および HQ 17 プラグインコネクタインサートに最適
オプションで、ロック可能な保護カバー付属 (EN 60204-1 準拠、再度スイッチがオンにならないように保護)

一般注文データ

種別	BG ARGH HQP ALU PT6	バージョン
注文番号	<u>1532200000</u>	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート、ガラス繊維強化,
数量	1 ST	ロック可能: いいえ
種別	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	バージョン
種別 注文番号	BG ARGH HQP ALU PT6 CS 1532210000	バージョン アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,

AC



断面積 $1.5 \sim 6$ mm の未切断ケーブル使用の分配器。電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 $(0.5 \sim 10$ mm) またはプラグイン接続 $(0.5 \sim 4$ mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

ー般注文データ

種別	PT6	パージョン
注文番号	<u>1957620000</u>	FieldPower®接触素子, AC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248642489	(テキスト): 5
数量	1 ST	

DC



断面積 $1.5 \sim 6$ mm の未切断ケーブル使用の分配器。電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 $(0.5 \sim 10$ mm) またはプラグイン接続 $(0.5 \sim 4$ mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

作成日 05.11.2025 01:29:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 PT6 DC バージョン

注文番号 1126840000 FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数

GTIN (EAN) 4032248908462 (テキスト): 5

AC/DC



断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。 電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続 します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

-般注文データ

種別	PT6 230/BUS	パージョン
注文番号	1269960000	FieldPower®接触素子, AC/DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極
GTIN (EAN)	4050118058239	数 (テキスト): 5
数量	1 ST	
種別	PT6 DC 1/2/PE/3/4	パージョン
種別 注文番号	PT6 DC 1/2/PE/3/4 1534930000	バージョン FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数

エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセ サリ。 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	TS 35 PT6	バージョン
注文番号	1170690000	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 54 mm, ベー
GTIN (EAN)	4032248962532	ス部対応
数量	10 ST	

作成日 05.11.2025 01:29:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。 FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。 組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

一般汪乂	7-9	
種別	DG D0 PT6	バージョン
注文番号	4323240000	Field Power®シーリングインサート, ブランクシール, IP65, 対応する
GTIN (EAN)	4032248641246	エンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	DG M16 PT6	パージョン
注文番号	2545540000	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応す
GTIN (EAN)	4050118555523	るエンクロージャ付き, EPDM
数量	1 ST	
種別	DG M20 PT6	バージョン
注文番号	<u>2545550000</u>	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応す
GTIN (EAN)	4050118555530	るエンクロージャ付き, EPDM
数量	1 ST	
種別	RKDG D9 PT6	パージョン
注文番号	<u>4329610000</u>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65(ハウジン
GTIN (EAN)	4032248668687	グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D11 PT6	パージョン
注文番号	4323210000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65(ハウジン
GTIN (EAN)	4032248641215	グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D13 PT6	バージョン
注文番号	4323230000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65(ハウジン
GTIN (EAN)	4032248641239	グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D15 PT6	パージョン
注文番号	4323220000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65(ハウジン
GTIN (EAN)	4032248641222	グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D17 PT6	パージョン
注文番号	4324010000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65(ハウジン
GTIN (EAN)	4032248641284	グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG D18 WG PT6	バージョン
注文番号	2491870000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク
GTIN (EAN)	4050118501537	ロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6	バージョン
注文番号	1114530000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク
GTIN (EAN)	4032248892624	ロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

数量

種別 VG M20-1/K68 注文番号 <u>1772300000</u> GTIN (EAN) 4032248129966 バージョン VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,

ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,

50 ST IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M20 - K GR 注文番号 <u>1772460000</u> GTIN (EAN) 4032248130207

100 ST

バージョン

SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6

mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も 多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別 VG M20 - K 68 バージョン

注文番号 <u>2811470000</u> VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス GTIN (EAN) 4064675292227 トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,

数量 50 ST IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6

作成日 05.11.2025 01:29:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ3



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してくだ さい。

一般注文データ

P ENC AS 178 3C	バージョン	
<u>2632840000</u>	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, 完	
1050118664515	全状態, アルミニウム, アルミニウム	
I ST		
P ENC BS 113 3C	バージョン	
2632820000	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, 完	
1050118664539	全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色	
I ST		
P ENC TS 113 3C	バージョン	
2632830000	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, 完	
1050118664522	全状態, ポリカーボネート, 透明	
I ST		
20110 11	632840000 050118664515 ST PENC BS 113 3C 632820000 050118664539 ST PENC TS 113 3C 632830000 050118664522	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, 完全状態, アルミニウム バージョン FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, 完全状態, アルミニウム バージョン FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色 FIENC TS 113 3C PENC TS 113 3C

シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な 時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。 組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号 装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

種別	RKDG D24 WG PT6	バージョン
注文番号	1069060000	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク
GTIN (EAN)	4032248827053	ロージャ付き, EPDM
数量	10 ST	

作成日 05.11.2025 01:29:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	FP ENC DR07 230 3B	バージョン
注文番号	<u>2633460000</u>	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 230 mm,
GTIN (EAN)	4050118664409	ベース部対応
数量	5 ST	
種別	FP ENC DR07 142 XB	バージョン
種別 注文番号	FP ENC DR07 142 XB 2633450000	パージョン Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 142 mm,