

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - ・高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	2632820000
種別	FP ENC BS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664539
数量	1 items

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	113 mm	奥行き (インチ)	4.4488 inch
高さ	191 mm	高さ (インチ)	7.5197 inch
幅	279 mm	幅 (インチ)	10.9842 inch
正味重量	577.6 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

一般データ

基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボ ネート
シリコーン	いいえ	色	黒色
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	5VA
蓋ねじ用トルク	2 Nm	蓋付け	TX20ねじ
設置アドバイス	蓋ねじ付属		

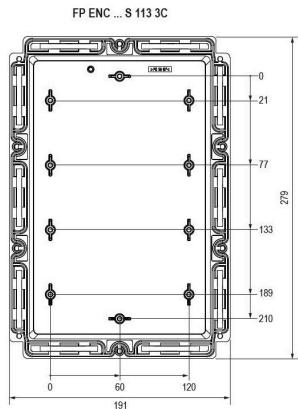
分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
プラスチックカバー用端子レール

FieldPower® ポックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	FP ENC DR07 142 XC P	バージョン
注文番号	2633510000	Field Power®ターミナルレール、スチール、亜鉛メッキ、142 mm、プラスチック蓋対応
GTIN (EAN)	4050118664393	
数量	5 ST	
種別	FP ENC DR07 230 3C P	バージョン
注文番号	2633520000	Field Power®ターミナルレール、スチール、亜鉛メッキ、230 mm、プラスチック蓋対応
GTIN (EAN)	4050118664386	
数量	5 ST	

DMS PRO

ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261,
- マイナスピット対応 DIN 5263,
- TORX ビット対応カムカ一社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
----	--------------------	-------

注文番号	2821510000
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4064675359050
------------	---------------

数量	5 ST
----	------

サイズ 3



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、UL の最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	FP ENC BS 042 3B	バージョン
----	------------------	-------

注文番号	2632810000
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118664546
------------	---------------

数量	1 ST
----	------