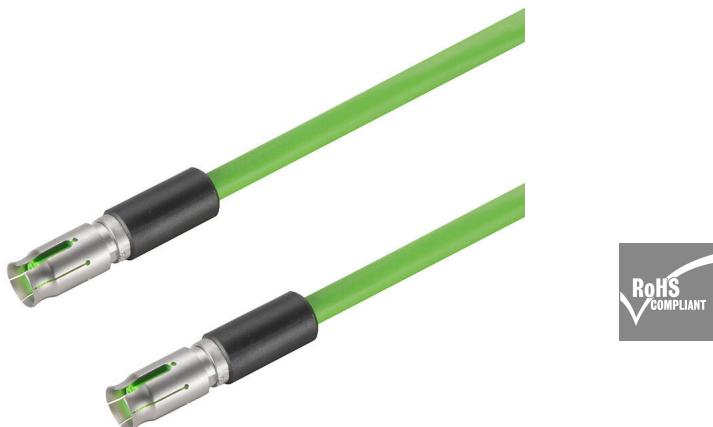


HDC XX6A02 FFSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル(10 ギガビット)をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2634700300
種別	HDC XX6A02 FFSXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118650136
数量	1 items

HDC XX6A02 FFSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1 g
------	-----

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

一般データ

極数	8	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラギング回数	≥ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	メス型, 直線
モジュール側のバージョン	メス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m	シーズカラー	緑色
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠	シーズ材料	PUR

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		