


## AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

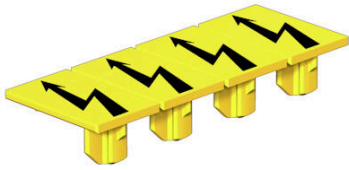

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, 端子マーカ, 13 x 8.1 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 黄色
注文番号	<a href="#">2635570000</a>
種別	AAM 6 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674514
数量	40 items

## AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.3 mm	奥行き (インチ)	0.2087 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.5118 inch
幅	8.1 mm	幅 (インチ)	0.3189 inch
正味重量	0.09 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.003 kg CO2 eq.	

## 全般

動作温度範囲、最大 100 °C 動作温度範囲、最小 -40 °C

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

## 材料データ

基本材質	PA 6.6	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ IECEx/ATEX

動作温度範囲 -40...100 °C

## 分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		