

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン, オス型, 必要なプラグイン スロット: 0.5
注文番号	2635980000
種別	HDC MHE 4 MP
GTIN (EAN)	4050118692785
数量	1 items

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	59.6 mm	高さ (インチ)	2.3465 inch
幅	7.15 mm	幅 (インチ)	0.2815 inch
正味重量	14.96 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

一般データ

極数	4	電位数	4
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁抵抗	1012 Ω
プラグイン回数	≥ 500	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	250 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	0.5		

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17

作成日 18.03.2026 12:17:56 MEZ

カタログステータス / 図面



HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


図面

www.weidmueller.com


製品イメージ

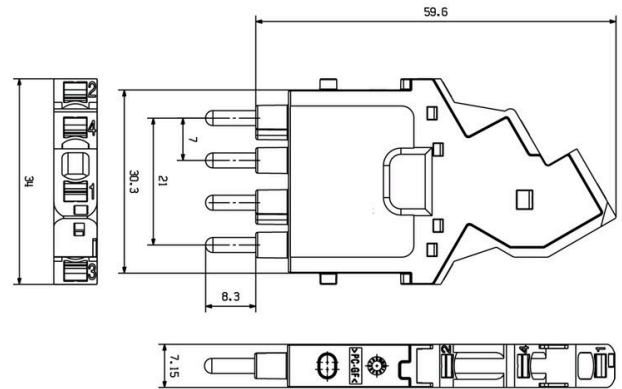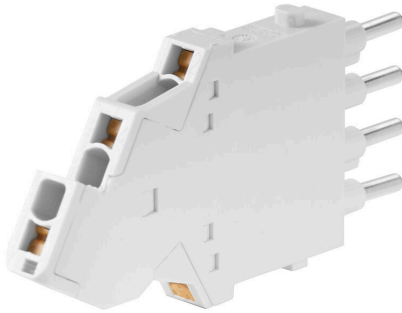

HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5

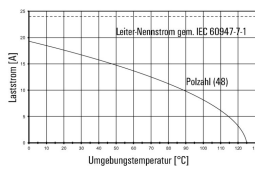

HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5

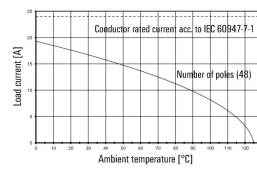

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

標準



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

長いガイドピン付属



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属



簡易性


革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別 HDC MFGL 16B DA
注文番号 [2737020000](#)
GTIN (EAN) 4050118823073
数量 1 ST

バージョン
Frame

短いガイドピン付属

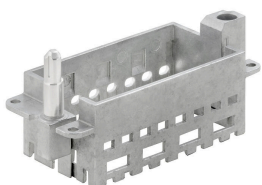

簡易性


革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別 HDC MFGL 16B AD
注文番号 [2736930000](#)
GTIN (EAN) 4050118822298
数量 1 ST

バージョン
Frame

長いガイドピン付属

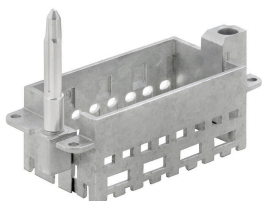

簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別 HDC MFGL 16B AD
注文番号 [2737010000](#)
GTIN (EAN) 4050118823066
数量 1 ST

バージョン
Frame

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

短いガイドピン付属



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属

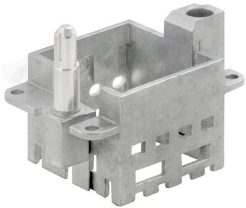


簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

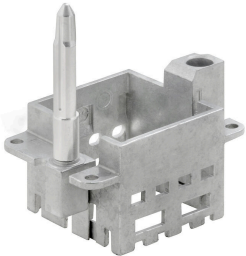

簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4 FP	バージョン
注文番号	2635990000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692792	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X FP	バージョン
注文番号	2636060000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692808	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 FP	バージョン
注文番号	2636080000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692822	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	