


## HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

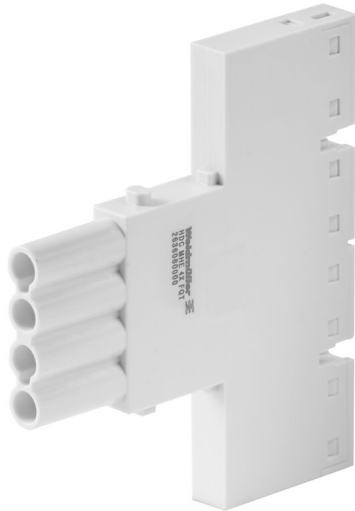

## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン, メス型, 必要なプラグイン スロット: 0.5
注文番号	<a href="#">2636060000</a>
種別	HDC MHE 4X FP
GTIN (EAN)	4050118692808
数量	1 items

## HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	70.5 mm	奥行き (インチ)	2.7756 inch
高さ	63 mm	高さ (インチ)	2.4803 inch
幅	7.15 mm	幅 (インチ)	0.2815 inch
正味重量	23.76 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## 一般データ

極数	4	電位数	4
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁抵抗	1012 Ω
プラグイン回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	250 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	0.5		

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>

## 重要なメモ

製品情報 RockStar 壁固定ハウジング IP66 の取り付けブラケット (2716790000 / 2716800000) との組み  
合わせに限り使用可能です。

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ

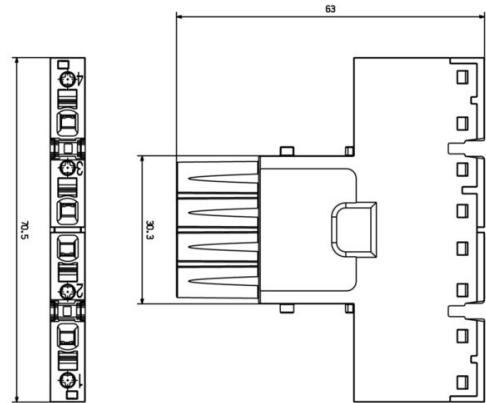


HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5

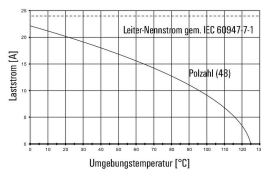


HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5

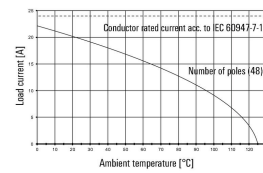

HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5

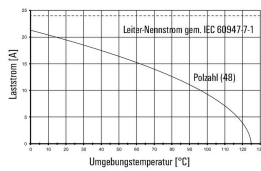

HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5

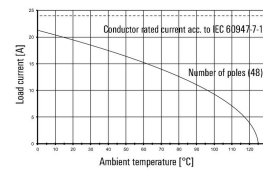

## HDC MHE 4X FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカ



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MMARK 4	バージョン
注文番号	<a href="#">2710590000</a>	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118783902	
数量	640 ST	

## 渡り配線コネクタブリッジ



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MXCC2 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709710000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805659	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC3 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709720000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805666	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC4 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709730000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805673	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC5 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709740000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805680	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC6 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709750000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805703	
数量	50 ST	

## HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC MXCC7 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709770000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805710	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC8 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709780000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805727	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC9 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709790000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805734	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC10 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709800000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805741	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC11 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709810000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805758	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC12 4X	バージョン
注文番号	<a href="#">2709820000</a>	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805765	
数量	20 ST	

## HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MHE 4 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">2635980000</a>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692785	オス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン
注文番号	<a href="#">2636070000</a>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692815	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">2636090000</a>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692839	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	