

HDC MHE 4X2 FP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

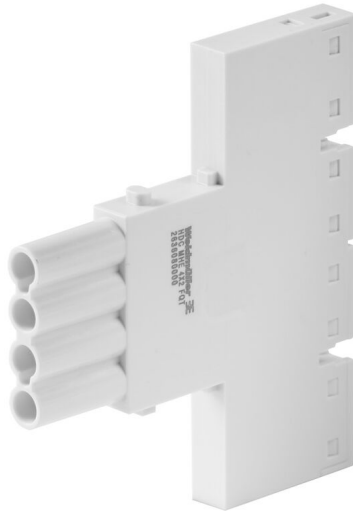

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン, メス型, 必要なプラグイン スロット: 0.5
注文番号	2636080000
種別	HDC MHE 4X2 FP
GTIN (EAN)	4050118692822
数量	1 items

HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	70.5 mm	奥行き (インチ)	2.7756 inch
高さ	63 mm	高さ (インチ)	2.4803 inch
幅	7.15 mm	幅 (インチ)	0.2815 inch
正味重量	26.42 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

一般データ

極数	4	電位数	2
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁抵抗	1012 Ω
プラグイン回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	250 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	0.5		

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²

重要なメモ

製品情報 RockStar 壁固定ハウジング IP66 の取り付けブラケット (2716790000 / 2716800000) との組み
合わせに限り使用可能です。

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ

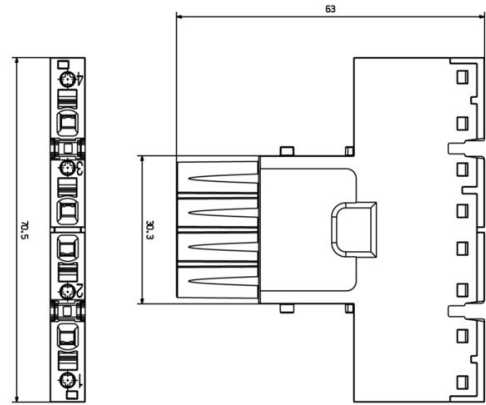


HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5

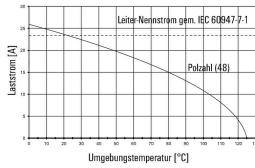


HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5

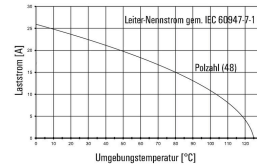


HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5

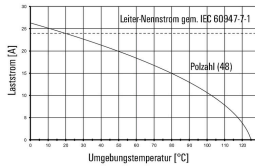

HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5

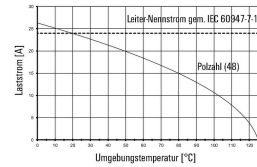

HDC MHE 4X2

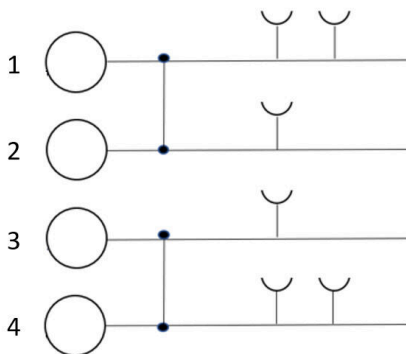

HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカ



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MMARK 4	バージョン
注文番号	2710590000	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118783902	
数量	640 ST	

渡り配線コネクタブリッジ



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MXCC2 4X	バージョン
注文番号	2709710000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805659	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC3 4X	バージョン
注文番号	2709720000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805666	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC4 4X	バージョン
注文番号	2709730000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805673	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC5 4X	バージョン
注文番号	2709740000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805680	
数量	50 ST	
種別	HDC MXCC6 4X	バージョン
注文番号	2709750000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805703	
数量	50 ST	

HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MXCC7 4X	バージョン
注文番号	2709770000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805710	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC8 4X	バージョン
注文番号	2709780000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805727	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC9 4X	バージョン
注文番号	2709790000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805734	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC10 4X	バージョン
注文番号	2709800000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805741	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC11 4X	バージョン
注文番号	2709810000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805758	
数量	20 ST	
種別	HDC MXCC12 4X	バージョン
注文番号	2709820000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805765	
数量	20 ST	

HDC MHE 4X2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4 MP	バージョン
注文番号	2635980000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692785	オス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン
注文番号	2636070000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692815	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン
注文番号	2636090000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692839	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	