


HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

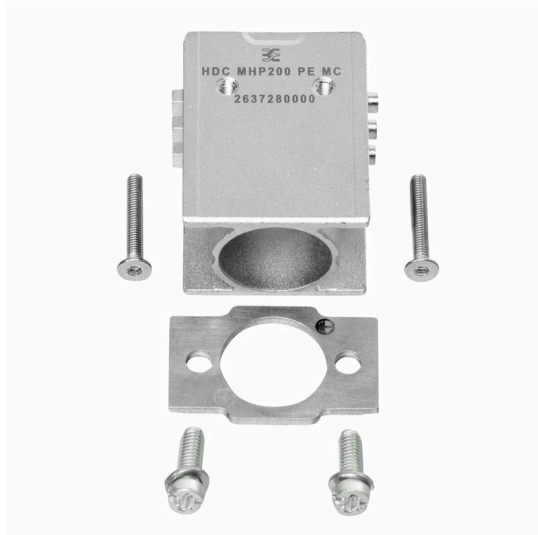

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 200 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1.5
注文番号	2637280000
種別	HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN)	4064675269168
数量	1 items

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	44.85 mm	高さ (インチ)	1.7657 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.8602 inch
正味重量	86 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	1	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグング回数	≥ 500	種別	オス型
基本材質	亜鉛	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
定格電流 (DIN EN 61984)	200 A	必要なプラグインスロット	1.5

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	70 mm ²
導体断面、最小	25 mm ²		

接点の通知

定格電圧 (DIN EN 61984)、信号接点 1000 V 定格電流 (DIN EN 61984)、信号 200 A

分類



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

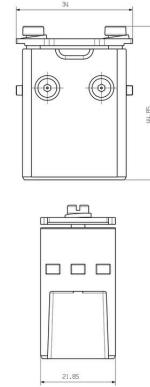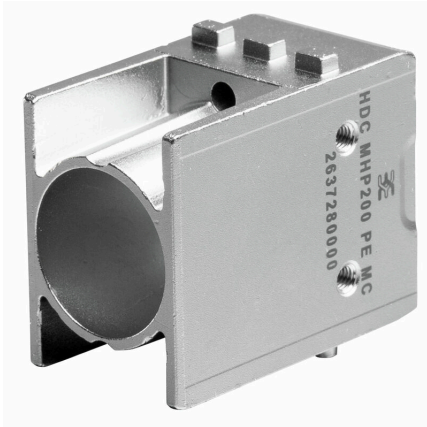

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

200 A クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP200 M 25	バージョン
注文番号	2514860000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528503	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 35	バージョン
注文番号	2514870000	オス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528510	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 50	バージョン
注文番号	2514880000	オス型, 銀色, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528527	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 70	バージョン
注文番号	2514890000	オス型, 銀色, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528534	
数量	10 ST	

その他



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
数量	1 ST	