

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	空気圧式モジュール, 極数: 2, ホース接続 (空圧式), 空圧, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2637320000
種別	HDC MPN 2
GTIN (EAN)	4050118767520
数量	1 items

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	7.04 g
------	--------

温度

制限温度	-40 °C ... 80 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	空圧
基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	シリーズ	ModuPlug
必要なプラグインスロット	1		

バージョン

接続方式	ホース接続 (空圧式)	導体断面、最大	0 mm ²
導体断面、最小	0 mm ²		

空圧モジュール

モジュールの動作圧力	8 bar	内側ホース直径、最小	6 mm
ホースの内径、最大	6 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		


HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


1

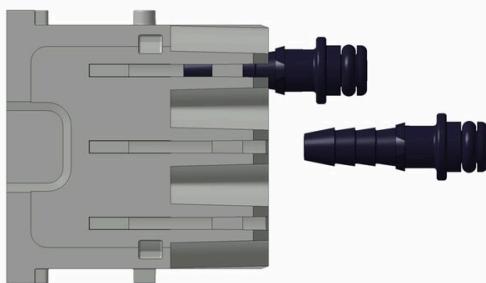

2

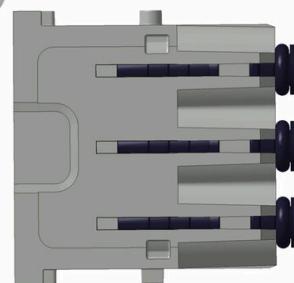

3

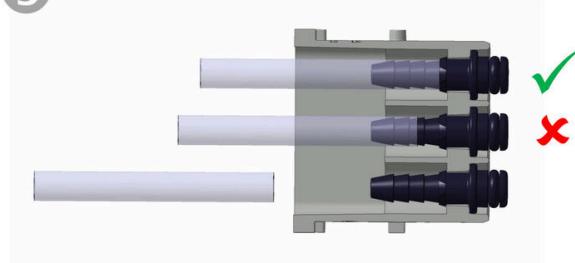

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空気圧接点



RockStar® ModuPlug の先進的なソリューションで、将来に向けた接続を実現

業界別応用は、ますます複雑になっています。同時に、使用される接続性に対する要求も高まっています。狭い設置スペースでの機能性、安全な設置、迅速な改修作業など、求められる製品特性は多岐にわたります。RockStar® ModuPlug モジュール式プラグインコネクタシステムは、現在の市場要求を満たしているだけでなく、将来を見据えた特別な設計がなされています。個別のモジュールを使用することで、電源、信号、データ伝送に必要なすべての機能を1つのインターフェースにまとめることができます。モジュールサイズのバリエーションが増え、ひとつのプラグインコネクタでより多くのアプリケーションに対応できるようになりました。このモジュールは、固定極のインサートや他のモジュール式プラグインコネクターシステムと比較して、必要スペースおよびコストを削減します。フレームとモジュールは、極めて簡単に取り付けることができ、IP65 および IP68 保護等級を備えた HDC エンクロージャーに統合できます。RockStar® ModuPlug を追加の既存アプリケーションで使用する場合も、システムを調整する必要はありません。ワイドミュラーは、経験豊富な工業用接続機器のパートナーとして、最高の信頼性を備えた、より現在の状況に即した接続性を提供します。そのため、RockStar® を使用した将来にも対応できる接続に対応する個別調整ソリューションも作成することができます。

一般注文データ

種別	HDC MPN 6.0 F	バージョン
注文番号	2637390000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654530	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 6.0 M	バージョン
注文番号	2637350000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654615	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 6.0 SOF	バージョン
注文番号	2637400000	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654547	
数量	10 ST	