

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 空気圧式モジュール, 極数: 3, ホース接続 (空圧式), 空圧, 必要なプラグインスロット: 1 |
| 注文番号 | 2637340000 |
| 種別 | HDC MPN 3 |
| GTIN (EAN) | 4050118765823 |
| 数量 | 1 items |

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 6.6 g |
|------|-------|

温度

| | |
|------|------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 80 °C |
|------|------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

一般データ

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------|
| 極数 | 3 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| プラギング回数 | ≥ 500 | 種別 | 空圧 |
| 基本材質 | ポリカーボネート、ガラス 繊維強化 | シリーズ | ModuPlug |
| 必要なプラグインスロット | 1 | | |

バージョン

| | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 接続方式 | ホース接続 (空圧式) | 導体断面、最大 | 0 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0 mm ² | | |

空圧モジュール

| | | | |
|------------|-------|------------|--------|
| モジュールの動作圧力 | 8 bar | 内側ホース直径、最小 | 1.6 mm |
| ホースの内径、最大 | 4 mm | | |

分類




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-20 | | |

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

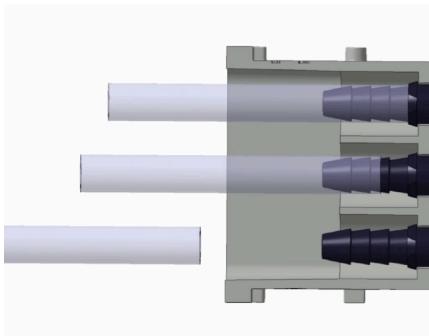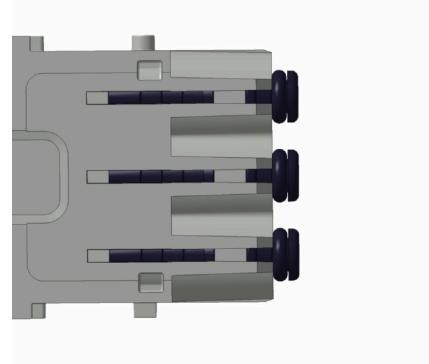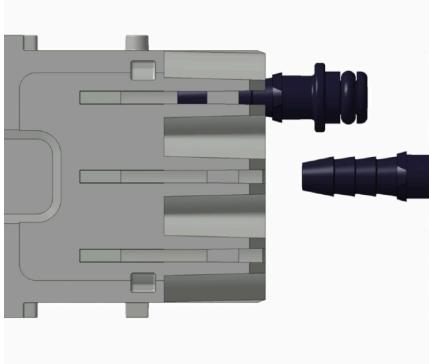

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空気圧接点



RockStar® ModuPlug の先進的なソリューションで、将来に向けた接続を実現

業界別応用は、ますます複雑になっています。同時に、使用される接続性に対する要求も高まっています。狭い設置スペースでの機能性、安全な設置、迅速な改修作業など、求められる製品特性は多岐にわたります。RockStar® ModuPlug モジュール式プラグインコネクタシステムは、現在の市場要求を満たしているだけでなく、将来を見据えた特別な設計がなされています。個別のモジュールを使用することで、電源、信号、データ伝送に必要なすべての機能を1つのインターフェースにまとめることができます。モジュールサイズのバリエーションが増え、ひとつのプラグインコネクタでより多くのアプリケーションに対応できるようになりました。このモジュールは、固定極のインサートや他のモジュール式プラグインコネクターシステムと比較して、必要スペースおよびコストを削減します。フレームとモジュールは、極めて簡単に取り付けることができ、IP65 および IP68 保護等級を備えた HDC エンクロージャーに統合できます。RockStar® ModuPlug を追加の既存アプリケーションで使用する場合も、システムを調整する必要はありません。ワイドミュラーは、経験豊富な工業用接続機器のパートナーとして、最高の信頼性を備えた、より現在の状況に即した接続性を提供します。そのため、RockStar® を使用した将来にも対応できる接続に対応する個別調整ソリューションも作成することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | HDC MPN 1.6 F | バージョン |
| 注文番号 | 2637480000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654721 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 1.6 M | バージョン |
| 注文番号 | 2637470000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654714 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 1.6 SOF | バージョン |
| 注文番号 | 2637490000 | 空気圧式接点, 弁との接触: はい |
| GTIN (EAN) | 4050118654738 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 3.0 F | バージョン |
| 注文番号 | 2637450000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654592 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 3.0 M | バージョン |
| 注文番号 | 2637440000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654585 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 3.0 SOF | バージョン |
| 注文番号 | 2637460000 | 空気圧式接点, 弁との接触: はい |
| GTIN (EAN) | 4050118654707 | |
| 数量 | 10 ST | |

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | HDC MPN 4.0 F | バージョン |
| 注文番号 | 2637420000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654561 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 4.0 M | バージョン |
| 注文番号 | 2637410000 | 空気圧式接点, 弁との接触: いいえ |
| GTIN (EAN) | 4050118654554 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | HDC MPN 4.0 SOF | バージョン |
| 注文番号 | 2637430000 | 空気圧式接点, 弁との接触: はい |
| GTIN (EAN) | 4050118654578 | |
| 数量 | 10 ST | |