

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	空気圧式モジュール, 極数: 3, ホース接続(空圧 式), 空圧, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<u>2637340000</u>
種別	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS			
寸法と重量			
正味重量	6.6 g		
温度			
制限温度	-40 °C 80 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC		sulfonate 29420-49-3	
SCIP	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd		
一般データ			
極数	3	UL 94 可燃性等級	V-0
¹⁹⁹⁰ プラギング回数	≥ 500	種別	
基本材質	 ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	シリーズ	ModuPlug
必要なプラグインスロット	1		
バージョン			
接続方式	ホース接続(空圧式)	導体断面、最大	0 mm²
導体断面、最小	0 mm ²		
空圧モジュール			
モジュールの動作圧力	8 bar	内側ホース直径、最小	1.6 mm
ホースの内径、最大	4 mm		
分類			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-20
ECLASS 9.1	27-44-02-20	ECLASS 10.0	27-44-02-20
ECLASS 11.0	27-44-02-20	ECLASS 12.0	27-44-02-20
ECLASS 13.0	27-44-02-20	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



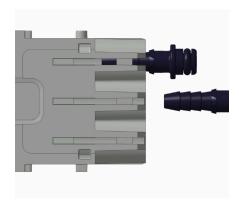



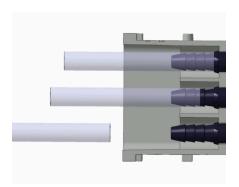



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空気圧接点



RockStar® ModuPlug の先進的なソリューションで、将来に向けた接続を実現

業界別応用は、ますます複雑になっています。同時に、 使用される接続性に対する要求も高まっています。 狭い設置スペースでの機能性、安全な設置、迅速な 改修作業など、求められる製品特性は多岐にわたりま す。RockStar® ModuPlug モジュール式プラグインコネ クタシステムは、現在の市場要求を満たしているだけで なく、将来を見据えた特別な設計がなされています。個 別のモジュールを使用することで、電源、信号、データ 伝送に必要なすべての機能を1つのインターフェースに まとめることができます。モジュールサイズのバリエーションが増え、ひとつのプラグインコネクタでより多 くのアプリケーションに対応できるようになりました。 このモジュールは、固定極のインサートや他のモジュー ル式プラグインコネクターシステムと比較して、必要ス ペースおよびコストを削減します。フレームとモジュー ルは、極めて簡単に取り付けることができ、IP65 およ び IP68 保護等級を備えた HDC エンクロージャーに統 合できます。RockStar® ModuPlug を追加の既存アプ リケーションで使用する場合も、システムを調整する必 要はありません。ワイドミュラーは、経験豊富な工業用 接続機器のパートナーとして、最高の信頼性を備えた、 より現在の状況に即した接続性を提供します。そのた め、RockStar® を使用した将来にも対応できる接続に対 応する個別調整ソリューションも作成することができま す。

一般注文データ

一放注义	7-9	
種別	HDC MPN 1.6 F	バージョン
注文番号	<u>2637480000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654721	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 1.6 M	バージョン
注文番号	<u>2637470000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654714	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 1.6 SOF	バージョン
注文番号	<u>2637490000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654738	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 3.0 F	バージョン
注文番号	<u>2637450000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654592	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 3.0 M	バージョン
注文番号	2637440000	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654585	
数量	10 ST	
~~=	10 01	
種別	HDC MPN 3.0 SOF	パージョン
		バージョン 空気圧式接点, 弁との接触: はい
種別	HDC MPN 3.0 SOF	
種別 注文番号	HDC MPN 3.0 SOF 2637460000	

データシート

HDC MPN 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MPN 4.0 F	パージョン
注文番号	<u>2637420000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654561	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 4.0 M	バージョン
注文番号	<u>2637410000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: いいえ
GTIN (EAN)	4050118654554	
数量	10 ST	
種別	HDC MPN 4.0 SOF	バージョン
注文番号	<u>2637430000</u>	空気圧式接点, 弁との接触: はい
GTIN (EAN)	4050118654578	
数量	10 ST	