

## S-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

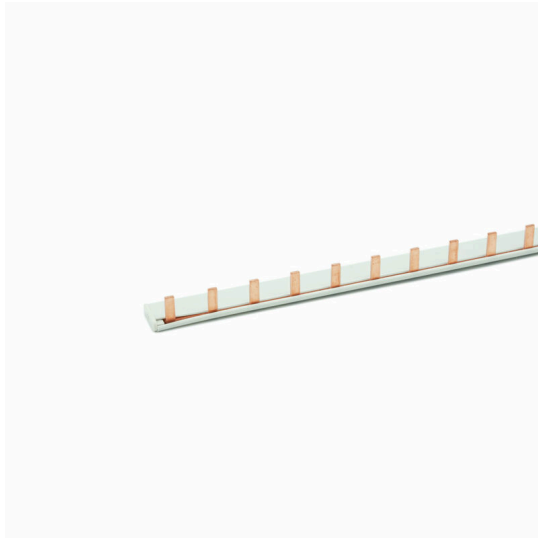

1 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

## 一般注文データ

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| バージョン      | 位相バスバー (端子台), 63, 極数: 12, 絶縁: はい, 10 |
| 注文番号       | <a href="#">2657970000</a>           |
| 種別         | S-1L-210/10                          |
| GTIN (EAN) | 4050118672558                        |
| 数量         | 20 items                             |
| 配送ステータス    | 中止                                   |
| 最終注文日      | 2025-06-01T00:00:00+02:00            |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 16.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.6614 inch |
| 高さ   | 15.5 mm | 高さ (インチ)  | 0.6102 inch |
| 幅    | 210 mm  | 幅 (インチ)   | 8.2677 inch |
| 正味重量 | 32 g    |           |             |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 全般

極数 12

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 17.80 mm

## 材料データ

色 グレー

## 評価データ

|      |                    |      |       |
|------|--------------------|------|-------|
| 定格断面 | 10 mm <sup>2</sup> | 定格電圧 | 400 V |
| 公称電流 | 63 A               |      |       |

## 追加の技術データ


 
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

図面

図面

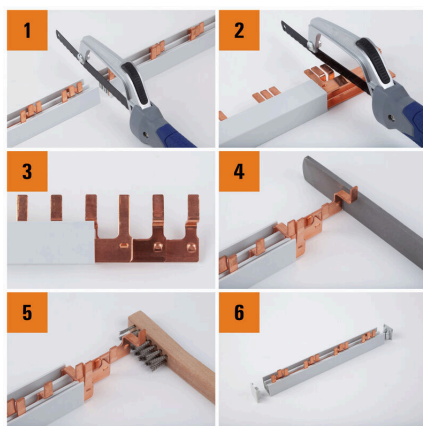

## アクセサリ

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | END CAP G+S 1L/10-16       | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">2658970000</a> | 端子カバー, グレー, 高さ: 16.8 mm, 幅: 4.5 mm, 深さ: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671551              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |

## 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | FIT 25 GN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659050000</a> | 補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 種別         | FIT 25 SN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659060000</a> | 補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                               |
| 数量         | 30 ST                      |                               |
| 種別         | FIT 50 GN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659070000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                               |
| 数量         | 3 ST                       |                               |
| 種別         | FIT 50 GN/F                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659090000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                               |
| 数量         | 3 ST                       |                               |
| 種別         | FIT 50 SN                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659080000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                               |
| 数量         | 3 ST                       |                               |

## アクセサリ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | FIT 50 SN/F                | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">2659100000</a> | 補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                               |
| 数量         | 3 ST                       |                               |

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | PROTECTION COVER G+S /5    | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2659040000</a> | 端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |                                              |
| 数量         | 10 ST                      |                                              |