

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ





1 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

### 一般注文データ

バージョン	位相バスバー (端子台), 80, 極数: 12, 絶縁: はい, 16
注文番号	<u>2657980000</u>
	S-1L-210/16
GTIN (EAN)	4050118672541
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-06-01T00:00:00+02:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
 MAMID承認件数	70mm		
が入いいし分散に上致	<i>r c</i>		
	7 /		
ROHS			
寸法と重量			
∞ <b>→</b>	10.0	肉(こと、/ ノン・エ)	0.0044: 1
深さ 高さ	16.8 mm 15.5 mm	   奥行き(インチ)   高さ(インチ)	0.6614 inch 0.6102 inch
<u> </u>	210 mm	 幅(インチ)	8.2677 inch
<del>"</del> E味重量	44 g	<u>ты (12)</u>	0.2077 III0II
温度			
司囲温度 司囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアン			
<b>根児表吅コノノフリノノ</b>	^		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC		Cは含まれていません	
全般			,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12		
 寸法	<u> </u>		
1/A			
ピッチ (mm) (P)	17.80 mm		
材料データ			
色	グレー		
評価データ			
定格断面	16 mm²	定格電圧	400 V
公称電流	80 A	<u>た旧电江</u>	400 V
追加の技術データ	337.		<u> </u>
<b>追加の技術データ</b>			
爆発試験バージョン	いいえ		
分類			
ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
202.00 10.0			





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



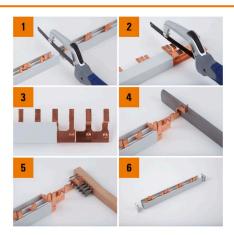



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

#### 一般注文データ

種別	END CAP G+S 1L/10-16	バージョン
注文番号	<u>2658970000</u>	端子カバー, グレー, 高さ: 16.8 mm, 幅: 4.5 mm, 深さ: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
数量	50 ST	

#### 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

以上人	, ,	
種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	2659050000	補助接続 (端子), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 ST	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	2659060000	補助接続 (端子), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	30 ST	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	2659070000	補助接続 (端子), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	2659090000	補助接続 (端子), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	2659080000	補助接続 (端子), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 ST	

作成日 05.11.2025 03:03:42 MEZ

# データシート

## S-1L-210/16



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別 FIT 50 SN/F バージョン

注文番号 2659100000

GTIN (EAN) 4050118671438

数量 3 ST

# エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

#### 一般注文データ

種別 PROTECTION COVER G+S /5 バージョン

注文番号 <u>2659040000</u> 端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm

補助接続 (端子), 50 mm²

GTIN (EAN) 4050118671490

数量 10 ST