

製品イメージ



2極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------|
| バージョン | 位相バスバー (端子台), 63, 極数: 56, 絶縁: はい, 10 |
| 注文番号 | 2658270000 |
| 種別 | S-2L-1000/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118672251 |
| 数量 | 25 items |
| 配送ステータス | 中止 |
| 最終注文日 | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|--------------|
| 深さ | 9.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.3661 inch |
| 高さ | 27 mm | 高さ (インチ) | 1.063 inch |
| 幅 | 1016 mm | 幅 (インチ) | 39.9999 inch |
| 正味重量 | 51.64 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数 56

寸法

ピッチ (mm) (P) 17.80 mm

材料データ

色 グレー

評価データ

定格断面 10 mm² 定格電圧 400 V
公称電流 63 A

追加の技術データ



爆発試験バージョン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

図面

図面

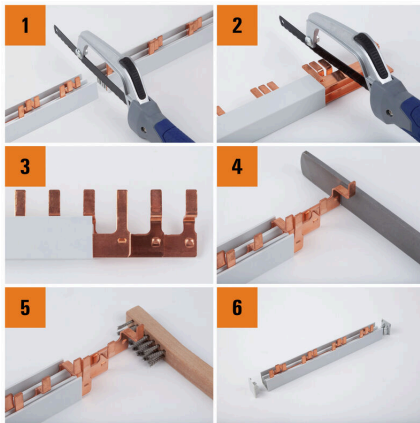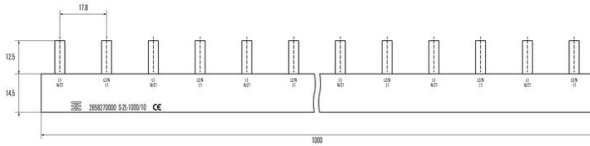

S-2L-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | END CAP G+S 2L/10 | バージョン |
| 注文番号 | 2658980000 | 端子カバー, グレー, 高さ: 9.3 mm, 幅: 8.2 mm, 深さ: 14.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671544 | |
| 数量 | 10 ST | |

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | FIT 25 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659050000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | FIT 25 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659060000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | FIT 50 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659070000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 数量 | 3 ST | |
| 種別 | FIT 50 GN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659090000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 数量 | 3 ST | |
| 種別 | FIT 50 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659080000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 数量 | 3 ST | |

S-2L-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | FIT 50 SN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659100000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 数量 | 3 ST | |

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PROTECTION COVER G+S /5 | バージョン |
| 注文番号 | 2659040000 | 端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 数量 | 10 ST | |