

## G-3L-106/16 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

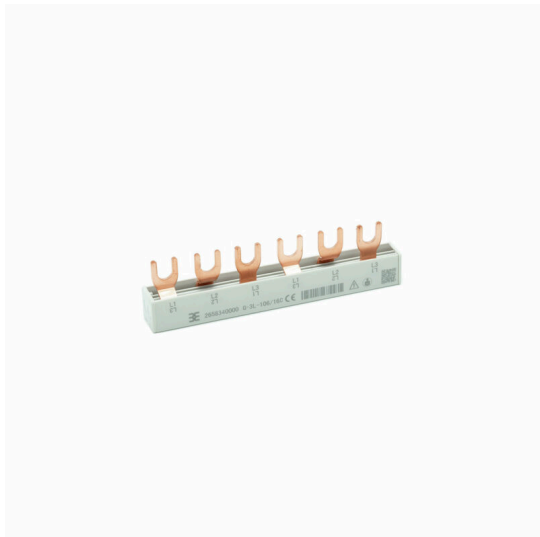

3極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	位相バスバー (端子台), 80, 極数: 6, 絶縁: , 16
注文番号	<a href="#">2658340000</a>
種別	G-3L-106/16 C
GTIN (EAN)	4050118672183
数量	20 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">G-3L-1000/16 C</a>

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	15.4 mm	奥行き (インチ)	0.6063 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.2205 inch
幅	108 mm	幅 (インチ)	4.252 inch
正味重量	48 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数 6

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 17.80 mm

## 材料データ

色 グレー

## 評価データ


定格断面 16 mm<sup>2</sup> 定格電圧 400 V  
公称電流 80 A

## 分類

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215  
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06  
ECLASS 15.0 27-37-13-06

図面

図面

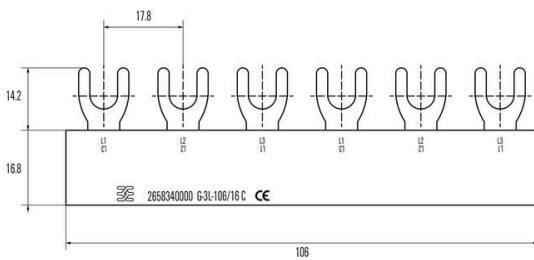

## アクセサリ

## 給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

## 一般注文データ

種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659050000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 ST	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659060000</a>	補助接続 (端子), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	30 ST	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659070000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659090000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	<a href="#">2659080000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	<a href="#">2659100000</a>	補助接続 (端子), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 ST	

## エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	<a href="#">2659040000</a>	端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 ST	
種別	END CAP G+S 3L/16	バージョン
注文番号	<a href="#">2659600000</a>	端子カバー, グレー, 高さ: 21.2 mm, 幅: 8.3 mm, 深さ: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118673548	
数量	10 ST	