


CB-UVR 290/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

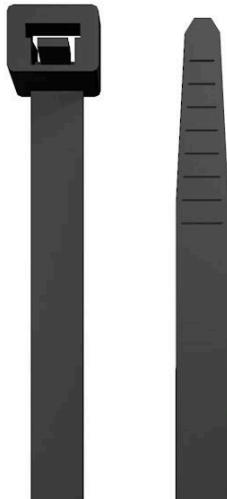

UV 耐性ポリアミド 6.6 は、強い紫外線下でも特殊ケーブルストラップの長期耐久性を保証します。屋外での連続使用に最適です。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	2659350000
種別	CB-UVR 290/4,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682816
数量	100 items

CB-UVR 290/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	290 mm	高さ (インチ)	11.4173 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	1.9 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	105 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	はい	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	79 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	78 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-UVR 290/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面