


## CB-HTR 200/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

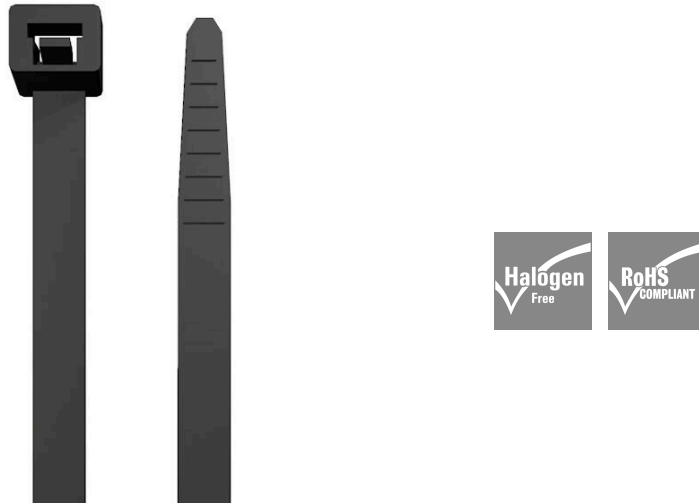

ポリアミド 6.6 製の熱安定ケーブルストラップは、+ 125 °C までの温度での連続使用に適しています。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 200 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	<a href="#">2659400000</a>
種別	CB-HTR 200/4,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682861
数量	100 items

## CB-HTR 200/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	1.4 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...125 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	125 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	50 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	50 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

