


CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

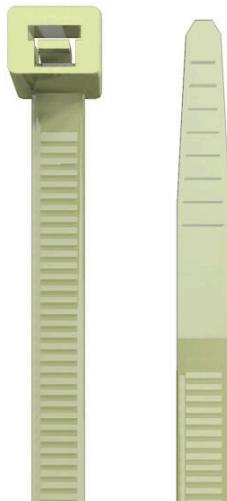

ポリアミド 6.6 製の熱安定ケーブルストラップは、+ 125 °C までの温度での連続使用に適しています。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	2659480000
種別	CB-HTR 365/7,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682946
数量	100 items

CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.3701 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	4.21 g		

温度

動作温度範囲	-40...125 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	125 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	100 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	540 N	バンドル直径、最大	100 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	バンドル直径、最小	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

