

**FP ENC BS 042 2B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
  - ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
  - ・高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

**一般注文データ**

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	<a href="#">2659710000</a>
種別	FP ENC BS 042 2B
GTIN (EAN)	4050118704075
数量	1 items

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	196 mm	高さ (インチ)	7.7165 inch
幅	196 mm	幅 (インチ)	7.7165 inch
正味重量	297.62 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

## 一般データ

基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボ ネート
シリコーン	いいえ	色	黒色
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	5VA
取り付け方式	ねじ取り付け, 固定ラグ		


## 分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**FP ENC BS 042 2B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

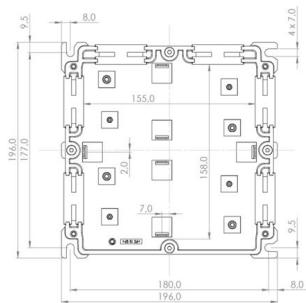**図面**

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アダプター



FieldPower® 対応 HQ アダプタ  
FieldPower ケーブルシール同様の、ツール不要の取り付け  
HQ 4/2、HQ 8、および HQ 17 プラグインコネクタインサートに最適  
オプションで、ロック可能な保護カバー付属 (EN 60204-1 準拠、再度スイッチがオンにならないように保護)

## 一般注文データ

種別	BG ARGH HQP ALU PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1532200000</a>	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート、ガラス繊維強化,
数量	1 ST	ロック可能: いいえ
種別	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	バージョン
注文番号	<a href="#">1532210000</a>	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337600	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート、ガラス繊維強化,
数量	1 ST	ロック可能: はい

## AC




断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。  
色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。  
• 電源  
• 電力分配  
• 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1957620000</a>	FieldPower®接触素子, AC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248642489	(テキスト): 5
数量	1 ST	

## DC

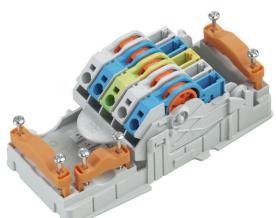

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。  
色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。  
• 電源  
• 電力分配  
• 電源ブランチ

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	PT6 DC	バージョン
注文番号	<a href="#">1126840000</a>	FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続(IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248908462	(テキスト): 5
数量	1 ST	

## AC/DC

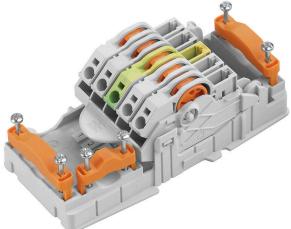

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PT6 230/BUS	バージョン
注文番号	<a href="#">1269960000</a>	FieldPower®接触素子, AC/DC, IP20, 絶縁変位接続(IDC), PUSH IN, 極
GTIN (EAN)	4050118058239	数(テキスト): 5
数量	1 ST	
種別	PT6 DC 1/2/PE/3/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1534930000</a>	FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続(IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4050118338775	(テキスト): 5
数量	1 ST	

## エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ポックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

## 一般注文データ

種別	TS 35 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1170690000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 54 mm, ベース部対応
GTIN (EAN)	4032248962532	
数量	10 ST	

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。  
FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。  
組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール  
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

種別	DG DO PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323240000</a>	Field Power®シーリングインサート, ブランクシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
数量	10 ST	
種別	DG M16 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2545540000</a>	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
数量	1 ST	
種別	DG M20 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2545550000</a>	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
数量	1 ST	
種別	RKDG D9 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4329610000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
数量	10 ST	
種別	RKDG D11 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323210000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
数量	10 ST	
種別	RKDG D13 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323230000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
数量	10 ST	
種別	RKDG D15 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323220000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
数量	10 ST	
種別	RKDG D17 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4324010000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
数量	10 ST	
種別	RKDG D18 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2491870000</a>	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
数量	10 ST	
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1114530000</a>	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
数量	10 ST	

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772300000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M20 - K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4032248130207	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">2811470000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4064675292227	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

## FP ENC BS 042 2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## Generation 2



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- ・高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。  
ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

## 一般注文データ

種別	FP ENC AS 178 2C	バージョン
注文番号	<a href="#">2659740000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, 完全状態, アルミニウム, アルミニウム
GTIN (EAN)	4050118703245	
数量	1 ST	
種別	FP ENC BS 113 2C	バージョン
注文番号	<a href="#">2659720000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
GTIN (EAN)	4050118703238	
数量	1 ST	
種別	FP ENC TS 113 2C	バージョン
注文番号	<a href="#">2659730000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ポリカーボネート, 透明
GTIN (EAN)	4050118703252	
数量	1 ST	

## シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。  
組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール  
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

種別	RKDG D24 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1069060000</a>	Field Power® シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248827053	
数量	10 ST	

**FP ENC BS 042 2B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**エンクロージャ下部用端子レール**

FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

**一般注文データ**

種別	FP ENC DR07 142 XB	バージョン
注文番号	<a href="#">2633450000</a>	Field Power®ターミナルレール、スチール、亜鉛メッキ、142 mm,
GTIN (EAN)	4050118664416	ベース部対応
数量	5 ST	