

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - ・高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色 |
| 注文番号 | 2659720000 |
| 種別 | FP ENC BS 113 2C |
| GTIN (EAN) | 4050118703238 |
| 数量 | 1 items |

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 113 mm | 奥行き (インチ) | 4.4488 inch |
| 高さ | 191 mm | 高さ (インチ) | 7.5197 inch |
| 幅 | 191 mm | 幅 (インチ) | 7.5197 inch |
| 正味重量 | 423.69 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 動作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|----------------|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |

一般データ

| | | | |
|---------|----------------------|-------------|---------------------|
| 基本材質 | ポリカーボネート、ガラス 繊維強化 | エンクロージャーの材質 | ガラス強化繊維ポリカーボ ネート |
| シリコーン | いいえ | 色 | 黒色 |
| 保護度合い | IP65, 完全状態 | UL 94 可燃性等級 | 5VA |
| 蓋ねじ用トルク | 2 Nm | 蓋付け | TX20ねじ |
| 設置アドバイス | 蓋ねじ付属 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |


FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

FP ENC ... S 113 2C

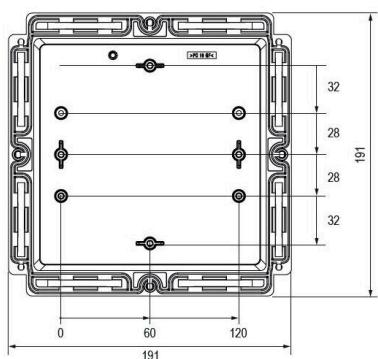

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**プラスチックカバー用端子レール**

FieldPower® ポックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FP ENC DR07 142 XC P | バージョン |
| 注文番号 | 2633510000 | Field Power®ターミナルレール、スチール、亜鉛メッキ、142 mm、プラスチック蓋対応 |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | |
| 数量 | 5 ST | |

DMS PRO

ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | DMS PRO | バージョン |
| 注文番号 | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| 数量 | 1 ST | |

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261,
- マイナスピット対応 DIN 5263,
- TORX ビット対応カムカ一社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | BIT E6,3 T20 X 150 | バージョン |
| 注文番号 | 2821510000 | 取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| 数量 | 5 ST | |

Generation 2



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FP ENC BS 042 2B | バージョン |
| 注文番号 | 2659710000 | FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 完全 |
| GTIN (EAN) | 4050118704075 | 状態, ガラス強化纖維ポリカーボネート, 黒色 |
| 数量 | 1 ST | |