

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, 完全状態, ポリカーボネート, 透明
注文番号	<u>2659730000</u>
種別	FP ENC TS 113 2C
GTIN (EAN)	4050118703252
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	113 mm	奥行き(インチ)	4.4488 inch		
高さ	191 mm	高さ(インチ)	7.5197 inch		
幅	191 mm	幅(インチ)	7.5197 inch		
正味重量	402.69 g				
温度					
保管温度	-40 °C85 °C	動作温度	-40 °C85 °C		
本日/교 技	-40 C65 C	到IF/皿反	-40 C00 C		
環境製品コンプライアン	ノス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC <i>l</i>	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
 一般データ	·				
一般テーツ					
基本材質	ポリカーボネート	エンクロージャーの材質	ポリカーボネート		
<u> </u>		 色			
フリコーフ 保護度合い		 UL 94 可燃性等級	V-0		
 	2 Nm	<u>55 34 月派任守級</u>	 TX20ねじ		
<u> </u>	ニューニュース NIII 蓄ネジ付属	<u> </u>	1720180		
			·		
分類 					
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261		
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261		
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01		
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01		
LULAGO J. I	27-10-32-30				
	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-01-01 27-18-01-01		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

FP ENC ... S 113 2C

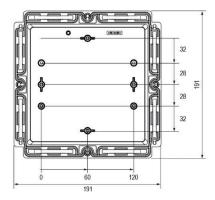



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックカバー用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別 FP ENC DR07 142 XC P バージョン

注文番号 <u>2633510000</u> Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 142 mm, プ

GTIN (EAN) 4050118664393 ラスチック蓋対応

数量 5 ST

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別 DMS PRO バージョン 注文番号 <u>1479120000</u> Mounting tool GTIN (EAN) 4050118287011

数量 1 ST

作成日 07.11.2025 01:49:03 MEZ

カタログステータス / 図面 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ビットE6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします:

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格 このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状

況での理想条件を意味します。 利点:

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が59~61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低 摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別 BIT E6,3 T20 X 150 注文番号 <u>2821510000</u> GTIN (EAN) 4064675359050

5 ST

バージョン 取付けツール

バージョン

Generation 2

数量



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別 FP ENC BS 042 2B 注文番号 <u>2659710000</u> GTIN (EAN) 4050118704075 数量 1 ST

FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 完全

状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色

作成日 07.11.2025 01:49:03 MEZ

カタログステータス/図面