

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色 |
| 注文番号 | 2659750000 |
| 種別 | FP ENC BSBS 155 2M |
| GTIN (EAN) | 4050118704723 |
| 数量 | 1 items |

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E256877

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 155 mm | 奥行き (インチ) | 6.1024 inch |
| 高さ | 196 mm | 高さ (インチ) | 7.7165 inch |
| 幅 | 196 mm | 幅 (インチ) | 7.7165 inch |
| 正味重量 | 714.16 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 動作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|----------------|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |

一般データ

| | | | |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 基本材質 | プラスチック, GRP | エンクロージャーの材質 | ガラス強化繊維ポリカーボネート |
| シリコン | いいえ | 色 | 黒色 |
| 保護度合い | IP65, 完全状態 | UL 94 可燃性等級 | 5VA |
| 蓋ネジ用トルク | 2 Nm | 蓋付け | TX20ねじ |
| 取り付け方式 | ねじ取り付け, 固定ラグ | 設置アドバイス | 蓋ネジ付属 |

分類



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

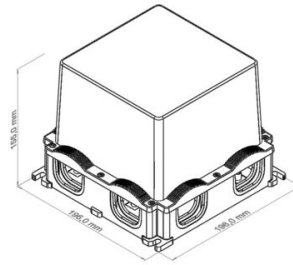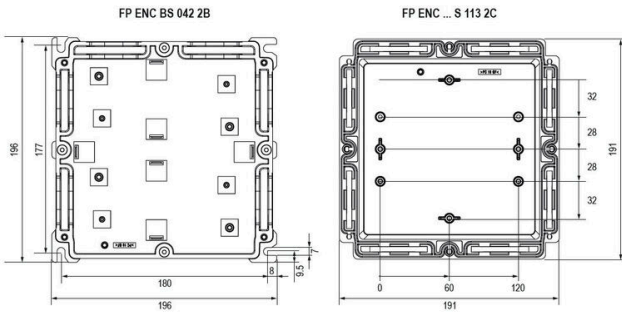

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シール

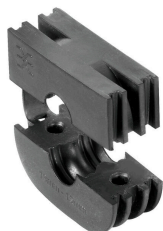

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DG D0 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4323240000 | Field Power®シーリングインサート, ブランクシール, IP65, 対応する |
| GTIN (EAN) | 4032248641246 | エンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | DG M16 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 2545540000 | Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応する |
| GTIN (EAN) | 4050118555523 | エンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | DG M20 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 2545550000 | Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応する |
| GTIN (EAN) | 4050118555530 | エンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | RKDG 2XD8.5 WG PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 1114530000 | Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク |
| GTIN (EAN) | 4032248892624 | ロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D11 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4323210000 | Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジン |
| GTIN (EAN) | 4032248641215 | グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D13 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4323230000 | Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジン |
| GTIN (EAN) | 4032248641239 | グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D15 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4323220000 | Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジン |
| GTIN (EAN) | 4032248641222 | グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D17 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4324010000 | Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジン |
| GTIN (EAN) | 4032248641284 | グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D18 WG PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 2491870000 | Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンク |
| GTIN (EAN) | 4050118501537 | ロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RKDG D9 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 4329610000 | Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジン |
| GTIN (EAN) | 4032248668687 | グあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| 数量 | 10 ST | |

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アダプター

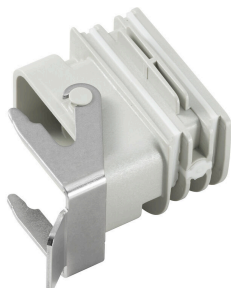

FieldPower® 対応 HQ アダプタ

FieldPower ケーブルシール同様の、ツール不要の取り付け


HQ 4/2、HQ 8、および HQ 17 プラグインコネクタインサートに最適

オプションで、ロック可能な保護カバー付属 (EN 60204-1 準拠、再度スイッチがオンにならないように保護)

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BG ARGH HQP ALU PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 1532200000 | アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65, |
| GTIN (EAN) | 4050118337433 | 対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート, ガラス繊維強化, |
| 数量 | 1 ST | ロック可能: いいえ |
| 種別 | BG ARGH HQP ALU PT6 CS | バージョン |
| 注文番号 | 1532210000 | アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65, |
| GTIN (EAN) | 4050118337600 | 対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート, ガラス繊維強化, |
| 数量 | 1 ST | ロック可能: はい |

AC/DC

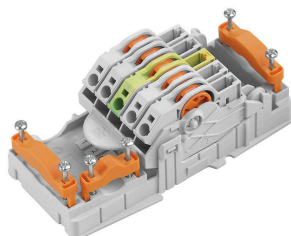

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。

電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。


色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PT6 230/BUS | バージョン |
| 注文番号 | 1269960000 | FieldPower®接触素子, AC/DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極 |
| GTIN (EAN) | 4050118058239 | 数 (テキスト): 5 |
| 数量 | 1 ST | |

AC

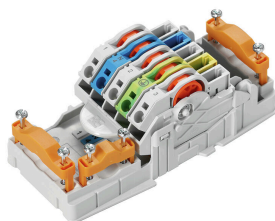

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。

電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 1957620000 | FieldPower®接触素子, AC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数 |
| GTIN (EAN) | 4032248642489 | (テキスト): 5 |
| 数量 | 1 ST | |

AC/DC

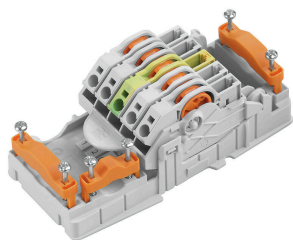

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。


色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PT6 DC 1/2/PE/3/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1534930000 | FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数 |
| GTIN (EAN) | 4050118338775 | (テキスト): 5 |
| 数量 | 1 ST | |

DC

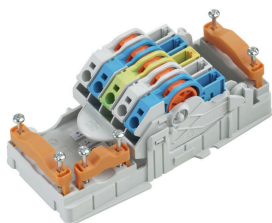

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PT6 DC | バージョン |
| 注文番号 | 1126840000 | FieldPower®接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数 |
| GTIN (EAN) | 4032248908462 | (テキスト): 5 |
| 数量 | 1 ST | |

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FP ENC DR07 142 XB | バージョン |
| 注文番号 | 2633450000 | Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 142 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118664416 | ベース部対応 |
| 数量 | 5 ST | |

プラスチックカバー用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | FP ENC DR07 142 XC P | バージョン |
| 注文番号 | 2633510000 | Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 142 mm, プ |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | ラスチック蓋対応 |
| 数量 | 5 ST | |

エンクロージャ下部用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TS 35 PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 1170690000 | Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 54 mm, ベー |
| GTIN (EAN) | 4032248962532 | ス部対応 |
| 数量 | 10 ST | |

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M20 - K 68 | バージョン |
| 注文番号 | 2811470000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス |
| GTIN (EAN) | 4064675292227 | トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, |
| 数量 | 50 ST | IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6 |
| 種別 | VG M20-1/K68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772300000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, |
| GTIN (EAN) | 4032248129966 | ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, |
| 数量 | 50 ST | IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6 |

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMU M20 - K GR | バージョン |
| 注文番号 | 1772460000 | SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 20, 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248130207 | mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30) |
| 数量 | 100 ST | |

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

FP ENC BSBS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | DMS PRO | バージョン |
| 注文番号 | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| 数量 | 1 ST | |

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。


利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | BIT E6,3 T20 X 150 | バージョン |
| 注文番号 | 2821510000 | 取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| 数量 | 5 ST | |

シール

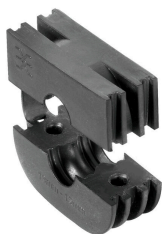

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | RKDG D24 WG PT6 | バージョン |
| 注文番号 | 1069060000 | Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248827053 | |
| 数量 | 10 ST | |