


AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

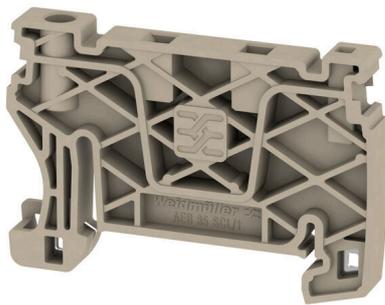

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Aシリーズ, エンドブラケット |
| 注文番号 | 2661280000 |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 |
| 数量 | 20 items |

AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 深さ | 36.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.437 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 37 mm | 高さ | 52.6 mm |
| 高さ (インチ) | 2.0709 inch | 幅 | 6 mm |
| 幅 (インチ) | 0.2362 inch | 正味重量 | 5.55 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.064 kg CO2 eq. |

システム仕様

取り付けレール TS 35

全般

取り付けレール TS 35

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----|------|
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 | ロック | ネジなし |
|--------|------|-----|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白




WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | WAD 5 MC NE WS | バージョン | |
| 注文番号 | 1112910000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU | |
| GTIN (EAN) | 4032248891689 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 | |
| 数量 | 48 ST | | |

照明光照射付属

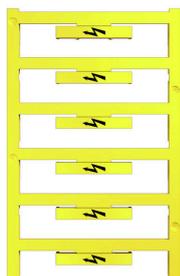

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | WAD 5 MC B GE/SW | バージョン | |
| 注文番号 | 1120450000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU | |
| GTIN (EAN) | 4032248901272 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色 | |
| 数量 | 48 ST | | |

カスタム印刷



WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | WAD 5 MC SDR | バージョン | |
| 注文番号 | 1112930000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU | |
| GTIN (EAN) | 4032248891764 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 顧客の仕様に準拠 | |
| 数量 | 12 ST | | |

AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白




WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAD 8 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1112940000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891825 | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 |
| 数量 | 48 ST | |

照明光照射付属

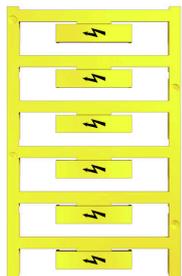

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAD 8 MC B GE/SW | バージョン |
| 注文番号 | 1120470000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248901289 | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色 |
| 数量 | 48 ST | |

カスタム印刷



WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAD 8 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1112970000 | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891788 | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 12 ST | |

AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046350000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | 白色 |
| 数量 | 800 ST | |

空白

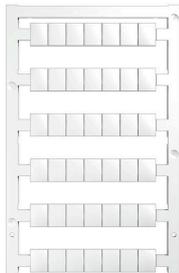

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1905950000 | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248528103 | 色 |
| 数量 | 420 ST | |


AEB 35 SCL/1 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ZGB 旋回可能グループタグホルダー

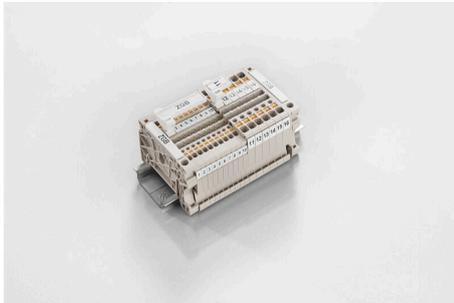

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。
ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。
差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZGB 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1611930000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 20 ST | |

WAD



MultiMark

MultiMark を使用すると、あらゆる種類のマーキングを可能にする高速で信頼性の高いマーキングシステムを自由に使用できます。コネクタ、導体、ケーブル、または装置 - MultiMark の製品シリーズは、優れた構造の実用的なマーカーの製品範囲を提供し、高度な M-Print® PRO 構成ソフトウェアと組み合わせて、あらゆる使用状況で使うことができます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | WAD-FO 5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2969370000 | 端子マーカー, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4099986783959 | |
| 数量 | 250 ST | |