

## IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M12X用の精密機械加工クリンプ接点

## 一般注文データ

バージョン	お問い合わせ, なし, ピン
注文番号	<a href="#">2664880000</a>
種別	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

正味重量	0.05 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	1	コーディング	X-coded
接続断面積	AWG 22 - AWG 26	LED	いいえ
接続方式	クリンプ接続	接点材質	銅合金, 金メッキ
導体断面、最大	0.14 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
公称電流	1 A	保護度合い	IP00
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	該当なし

## 一般情報

極数	1	接続 1	M12 Contact
接続 2	Crimp	接続スレッド	なし
接点材質	銅合金, 金メッキ	保護度合い	IP00

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ
------	---------

## 分類


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

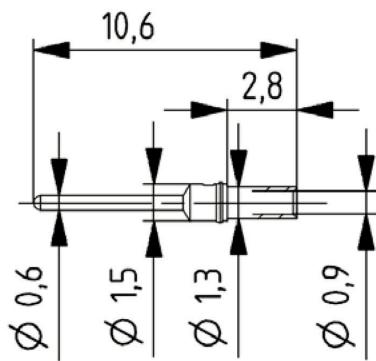

## IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI-TMCSK	バージョン
注文番号	<a href="#">1381690000</a>	プレスツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	