

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12X用の精密機械加工クリンプ接点

一般注文データ

バージョン	お問い合わせ, なし, ピン
注文番号	2664880000
種別	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
数量	100 items

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.05 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	1	コーディング	X-coded
接続断面積	AWG 22 - AWG 26	LED	いいえ
接続方式	クリンプ接続	接点材質	銅合金, 金メッキ
導体断面、最大	0.14 mm ²	導体断面、最小	0.34 mm ²
公称電流	1 A	保護度合い	IP00
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	該当なし

一般情報

極数	1	接続 1	M12 Contact
接続 2	Crimp	接続スレッド	なし
接点材質	銅合金, 金メッキ	保護度合い	IP00

電気プロパティ

接点抵抗 $\leq 10 \text{ m}\Omega$

分類


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

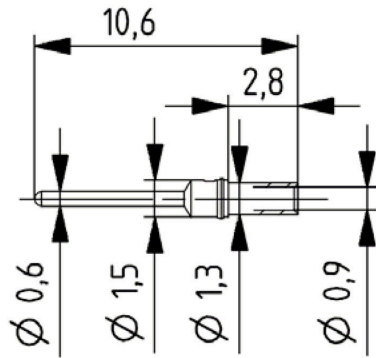

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-TMCSK	バージョン
注文番号	1381690000	プレスツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	