

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">2668180000</a>
種別	HDC MHP 70 FC
GTIN (EAN)	4050118765892
数量	1 items

## HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	47.95 mm	高さ (インチ)	1.8878 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	9.7 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	70 A	必要なプラグインスポット	1

## PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	15 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	25 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	6 mm <sup>2</sup>

## 分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

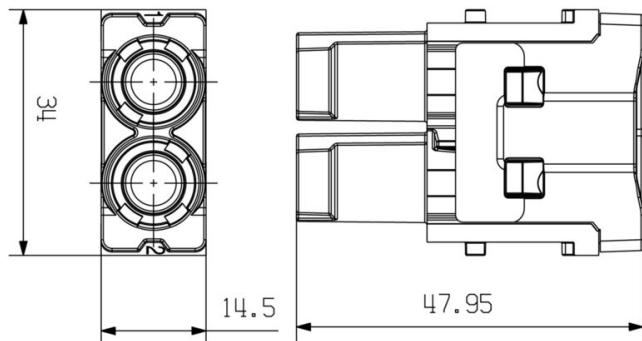

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**70 A クリップ接点**

クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

**一般注文データ**

種別	HDC MHP70 F 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2668200000</a>	メス型, 銀色, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803006	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 F 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2668220000</a>	メス型, 銀色, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802917	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 F 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2668260000</a>	メス型, 銀色, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802924	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 F 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2668210000</a>	メス型, 銀色, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802894	
数量	10 ST	

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****電気モジュール****柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

種別	HDC MHP 70 MAS	バージョン
注文番号	<a href="#">2748300000</a>	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118891119	
数量	2 ST	
種別	HDC MHP 70 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2668190000</a>	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118767537	
数量	1 ST	