

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2668190000
種別	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
数量	1 items

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	46.65 mm	高さ (インチ)	1.8366 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	10.1 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラギング回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	70 A	必要なプラグインスポット	1

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	15 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	25 mm ²	導体断面、最小	6 mm ²

分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

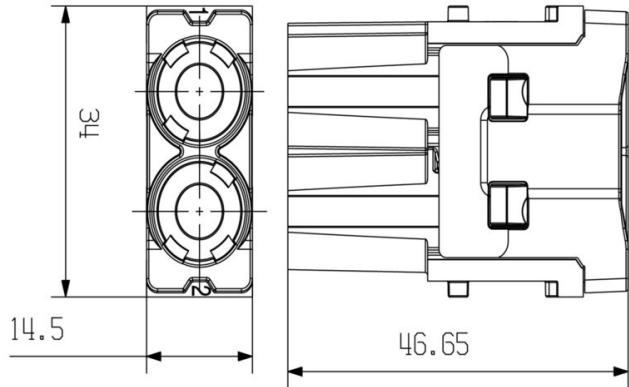

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**70 A クリップ接点**

クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

**一般注文データ**

種別	HDC MHP70 M 10	バージョン
注文番号	2668350000	オス型, 銀色, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802290	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 10 P	バージョン
注文番号	2691240000	オス型, 銀色, 10 - 19 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802900	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 16	バージョン
注文番号	2668360000	オス型, 銀色, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802795	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 16 P	バージョン
注文番号	2691250000	オス型, 銀色, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803020	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 25	バージョン
注文番号	2668370000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803013	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 25 P	バージョン
注文番号	2691260000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803037	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 6	バージョン
注文番号	2668280000	オス型, 銀色, 6 - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802788	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 6 P	バージョン
注文番号	2691190000	オス型, 銀色, 6 - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802887	
数量	10 ST	

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 70 FAS	バージョン
注文番号	2748310000	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118890884	
数量	2 ST	
種別	HDC MHP 70 FC	バージョン
注文番号	2668180000	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118765892	
数量	1 ST	