

## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">2668190000</a>
種別	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
数量	1 items

## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	46.65 mm	高さ (インチ)	1.8366 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	10.1 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラグイン回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	70 A	必要なプラグインスロット	1

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	15 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	25 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	6 mm <sup>2</sup>

## 分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP 70 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

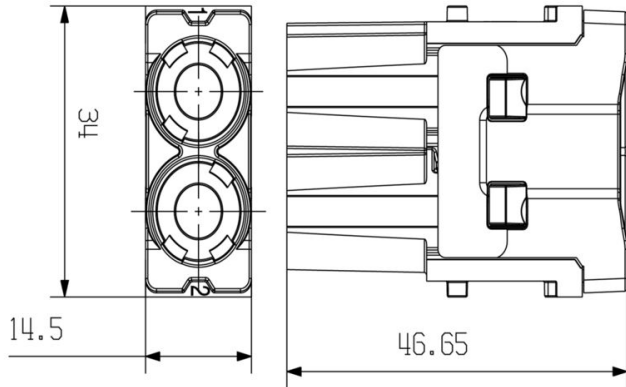

## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 70 A クリンプ接続

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



## 一般注文データ

種別	HDC MHP70 M 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2668350000</a>	オス型, 銀色, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802290	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 10 P	バージョン
注文番号	<a href="#">2691240000</a>	オス型, 銀色, 10 - 19 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802900	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2668360000</a>	オス型, 銀色, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802795	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 16 P	バージョン
注文番号	<a href="#">2691250000</a>	オス型, 銀色, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803020	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2668370000</a>	オス型, 銀色, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803013	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 25 P	バージョン
注文番号	<a href="#">2691260000</a>	オス型, 銀色, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803037	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2668280000</a>	オス型, 銀色, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802788	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP70 M 6 P	バージョン
注文番号	<a href="#">2691190000</a>	オス型, 銀色, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802887	
数量	10 ST	

## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MHP 70 FAS	バージョン
注文番号	<a href="#">2748310000</a>	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118890884	
数量	2 ST	
種別	HDC MHP 70 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">2668180000</a>	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118765892	
数量	1 ST	