

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, ダブルフレーム, 金属カバー, 制御ノブのロック, NEMA 4X
注文番号	<a href="#">2669640000</a>
種別	IE-FC-DFM-KNOB-4X
GTIN (EAN)	4050118800531
数量	1 items

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

深さ	27.5 mm	奥行き (インチ)	1.0827 inch
高さ	134 mm	高さ (インチ)	5.2756 inch
幅	132 mm	幅 (インチ)	5.1968 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	824.97 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類	ダブルフレーム, 金属バー, 制御ノブのロック, NEMA 4X	保護度合い	IP65, 閉鎖状態
保護等級 (UL)	Type 4X	材質フレーム	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装
材質カバー	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装		

## 一般基準

証明書番号 (cURus)	E223801	認証書番号 (DNV)	TAA000022B
証明書番号 (CSA)	2000039-80039714		

## 分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

## 寸法図

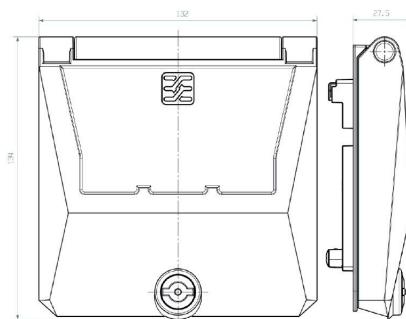


単位：ミリ

## 設置カットアウト

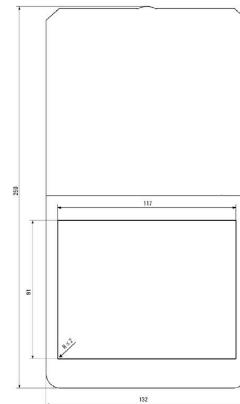


単位：ミリ

## 寸法図

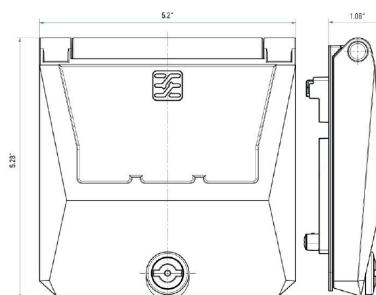

単位：インチ

## 設置カットアウト

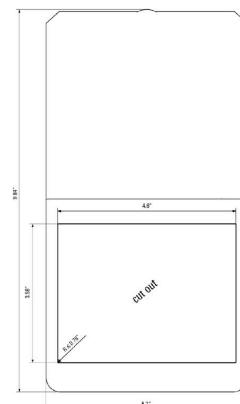

単位：インチ

## IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télémechanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM 27/18 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190925116	
数量	80 ST	
種別	SM 27/18 K MC NE SI	バージョン
注文番号	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4008190331177	
数量	80 ST	
種別	SM 27/18 K MC NE GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248831425	
数量	80 ST	

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	IE-FC-KEY	バージョン
注文番号	<a href="#">1465930000</a>	FrontCom, スペアキー, シングルフレーム, その他
GTIN (EAN)	4050118272314	
数量	1 ST	

## IE-FC-DFM-KNOB-4X


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

## 空白

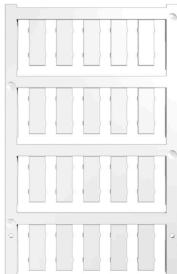

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済メーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	