

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12X用の精密機械加工クリンプ接点

一般注文データ

バージョン	お問い合わせ, なし, ソケットコネクタ
注文番号	2673440000
種別	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
数量	100 items

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.06 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	1	コーディング	X-coded
接続断面積	AWG 22 - AWG 26	LED	いいえ
接続方式	クリンプ接続	接点材質	銅合金, 金メッキ
導体断面、最大	0.14 mm ²	導体断面、最小	0.34 mm ²
公称電流	1 A	保護度合い	IP00
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	該当なし

一般情報

極数	1	接続 1	M12 Contact
接続 2	Crimp	接続スレッド	なし
接点材質	銅合金, 金メッキ	保護度合い	IP00

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ
------	---------

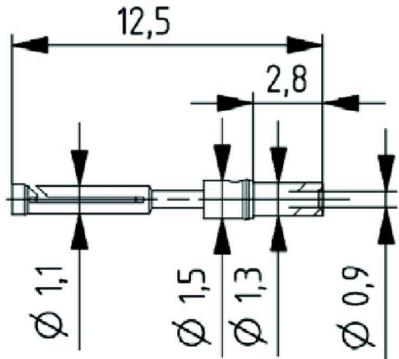
分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

... M12 対応

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-TMCSK	バージョン
注文番号	1381690000	プレスツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	