


## IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

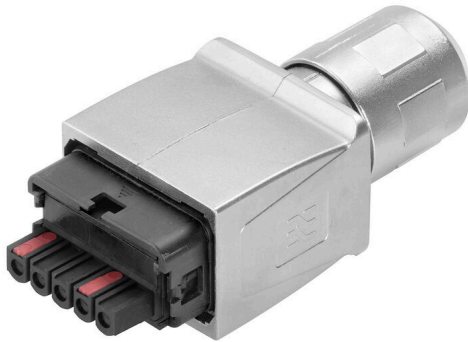

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
注文番号	<a href="#">2682090000</a>
種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
数量	50 items

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 97.4 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格 in accordance with  
PROFINET specification,  
IEC 61076-3-126

## 標準

コネクタ規格 in accordance with  
PROFINET specification,  
IEC 61076-3-126

## 電気プロパティ

動作電圧 24 V 50 °Cの通電容量 16 A

## 一般データ

極数	5	接触表面	ニッケル下地金メッキ
シールド	シールドなし	UL 94 可燃性等級	V-2
色	シルバーグレー	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	銅合金	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	シース直径、最大	13 mm
シース直径、最小	8 mm	保護度合い	IP65, IP67
プラグング回数	≥ 100	汚染度	2
接続 1	PushPull Power	接続 2	テンションクランプ
ケーブルシール素材	EPDM	シール素材	NBR
インターロックの種類	押し込み		

## 重要なメモ

製品情報 外径 6 ~ 8 mm ケーブルの場合は、追加のリダクションシールを注文してください。

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

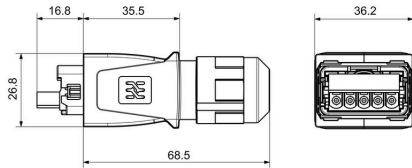

図面

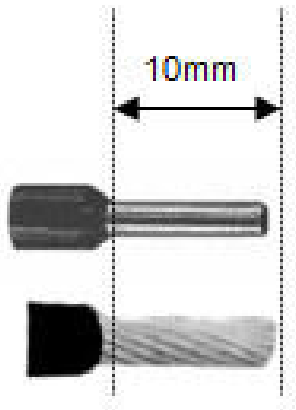

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.




## IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 個別の部品

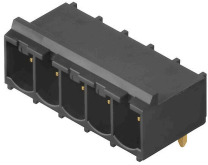

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	バージョン
注文番号	<a href="#">2531330000</a>	電源コネクタ, プラグ, シールインサート, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
数量	10 ST	