

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
注文番号	2685590000
種別	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
数量	1 items

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E486077

寸法と重量

正味重量

35 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...105 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

極数

3

色

黒色

ハウジング主要材質

ナイロン, ガラス纖維、UL
登録

接点材質

真鍮、ニッケルメッキ

接触表面

ニッケルメッキCuZn

配線接続断面、細径撲線、最小

0.75 mm²

配線接続断面、細径撲線、最大

3.5 mm²

導体接続断面、フレキシブル

0.75...3.5 mm²

保護度合い

IP68 (50 m / 24 h)

一般基準

証明書番号 (cURus)

E486077

電気プロパティ

公称電圧

600 V

定格電流

20 A

分類

ETIM 8.0

EC001059

ETIM 9.0

EC001059

ETIM 10.0

EC001059

ECLASS 14.0

27-40-02-12

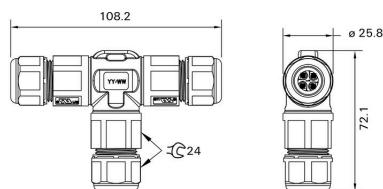
ECLASS 15.0

27-40-02-12

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****設置カットアウト**