

FUCR 60-150V RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

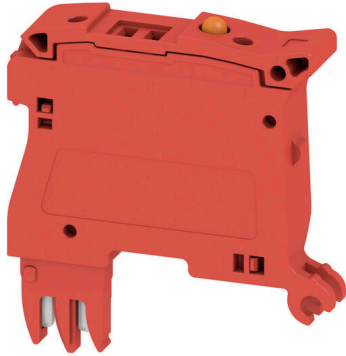

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 赤色, 6.3 A, 旋回, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	2697670000
種別	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	FUCR 60-150V SW
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

深さ	40.5 mm	奥行き (インチ)	1.5945 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	6.64 g		

温度

連続動作温度、最小 -50 °C 連続動作温度、最大 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

動作温度範囲、最大 120 °C

材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色, 赤色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式 接続されている

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		