

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



長年にわたり、Klippon® は、エンクロージャの能力と品質を示してきました。Klippon® TB Large シリーズの鋼板エンクロージャは、主に、機密性の高い電子コンポーネント (DCS 配電またはポンプ制御) に信頼性の高い保護が必要なアプリケーション向けに設計されています。外部の寸法が広いので、従前のエンクロージャシリーズよりも多くのコンポーネントをエンクロージャに配置できます。お客様の Klippon® TB Large エンクロージャを設計する際には、お客様のプロジェクトの作成と実現に関する幅広いサポートを提供します。

一般注文データ

バージョン	KlipponTBL (ターミナルボックス大), 空エンクロージャ, 高さ: 1250 mm, 幅: 800 mm, 深さ: 400 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し
注文番号	2698420000
種別	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
数量	1 items

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E508186

寸法と重量

深さ	400 mm	奥行き (インチ)	15.748 inch
高さ	1250 mm	高さ (インチ)	49.2125 inch
幅	800 mm	幅 (インチ)	31.496 inch
取付寸法 - 高さ	896 mm	取付寸法 - 幅	840 mm
正味重量	160000 g		

温度

動作温度 -50 °C...135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランド、上/下

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

一般的な情報

カバー素材厚み	2.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
素材の厚み	2 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	矩形インサート付き四半回転ファスナー
表面仕上	艶消し	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 Jバージョン標準
AF サイズ	10 mm	保護度合い	IP66
基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	シール材	シリコン
エンクロージャ付属品	6本の14 mm孔付属溶接取り付けフット	つり上げラグのバージョン	溶接パッドアイ 4個
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	グランドプレート	下部
アクセス開口：幅	725 mm	開口角度蓋	100.00 °
フランジプレート	はい	蓋	はい
アクセス開口部：高さ	1175 mm	PE ポルトの位置	エンクロージャ側C

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2611 201111 002ISS01	適合の減衰番号AoC	DE PS2611 201111 001ISS02
証明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	CML 20ATEX3029U	証明書番号、空エンクロージャー (IECEX)	IECEX NEP 20.0005U
証明書番号 (cULus)	E508186		

重要なメモ

製品情報 The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

分類


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

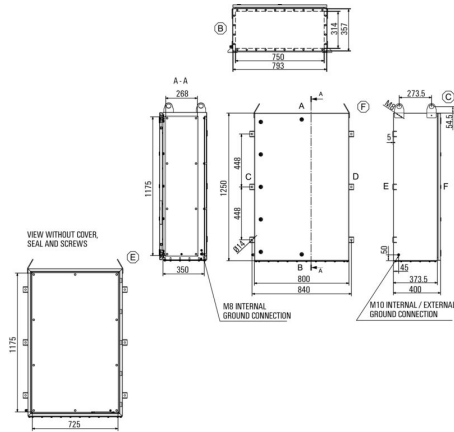

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

雨よけ



こ雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、レインフードを使用することで、エンクロージャー保護のレベルを高めることができます。

一般注文データ

種別	KTBLRNHD8040S4B LL1	バージョン
注文番号	2698530000	KlipponTBL (ターミナルボックス大), レインフード, 高さ: 175 mm, 幅: 816 mm, 深さ: 550 mm, 基本材質: ステンレススチール
GTIN (EAN)	4064675026686	
数量	1 ST	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色