

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



長年にわたり、Klippon® は、エンクロージャの能力と品質を示してきました。Klippon® TB Large シリーズの鋼板エンクロージャは、主に、機密性の高い電子コンポーネント (DCS 配電またはポンプ制御) に信頼性の高い保護が必要なアプリケーション向けに設計されています。外部の寸法が広いので、従前のエンクロージャシリーズよりも多くのコンポーネントをエンクロージャに配置できます。お客様のKlippon® TB Large エンクロージャを設計する際には、お客様のプロジェクトの作成と実現に関する幅広いサポートを提供します。

**一般注文データ**

バージョン	KlipponTBL (ターミナルボックス大), 空エンクロージャ, 高さ: 1250 mm, 幅: 800 mm, 深さ: 400 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 面消し
注文番号	<a href="#">2698420000</a>
種別	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
数量	1 items

## KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E508186

## 寸法と重量

深さ	400 mm
高さ	1250 mm
幅	800 mm
取付寸法 - 高さ	896 mm
正味重量	160000 g

奥行き (インチ)	15.748 inch
高さ (インチ)	49.2125 inch
幅 (インチ)	31.496 inch
取付寸法 - 幅	840 mm

## 温度

動作温度 -50 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルルグランド、上/下

M20	270
M63	40
M32	136
M50	60
M16	364

M12	536
M40	102
M25	205
M75	32

## 一般な情報

カバー素材厚み	2.5 mm
素材の厚み	2 mm
動作温度、最小	-50 °C
表面仕上	艶消し
AF サイズ	10 mm
基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
エンクロージャ付属品	6本の14 mm孔付属溶接取り付けフット
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW
アクセス開口 : 幅	725 mm
フランジプレート	はい
アクセス開口部 : 高さ	1175 mm

フランジ素材厚み	3 mm
動作温度、最大	135 °C
蓋付け	矩形インサート付き四半回転ファスナー
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66
シール材	シリコン
つり上げラグのバージョン	溶接パッドアイ 4個
グランドプレート	下部
開口角度蓋	100.00 °
蓋	はい
PE ボルトの位置	エンクロージャ側C

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2611 201111 002ISS01	適合の減衰番号AoC	DE PS2611 201111 001ISS02
証明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	CML 20ATEX3029U	証明書番号、空エンクロージャー (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
証明書番号 (cULus)	E508186		

**重要なメモ**

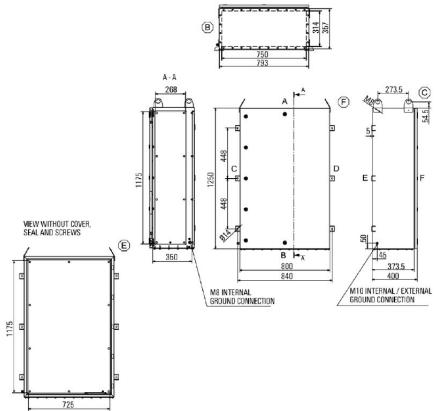
製品情報	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.
------	--

**分類**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KTBLQL1258040S4B1 LL1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**図面**

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### 雨よけ



この雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、レインフードを使用することで、エンクロージャー保護のレベルを高めることができます。

### 一般注文データ

種別	KTBLRNHD8040S4B LL1	バージョン
注文番号	<a href="#">2698530000</a>	KlipponTBL (ターミナルボックス大), レインフード, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675026686	mm, 幅: 816 mm, 深さ: 550 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 面消し, 銀色