

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



長年にわたり、Klippon® は、エンクロージャの能力と品質を示してきました。Klippon® TB Large シリーズの鋼板エンクロージャは、主に、機密性の高い電子コンポーネント (DCS 配電またはポンプ制御) に信頼性の高い保護が必要なアプリケーション向けに設計されています。外部の寸法が広いので、従前のエンクロージャシリーズよりも多くのコンポーネントをエンクロージャに配置できます。お客様のKlippon® TB Large エンクロージャを設計する際には、お客様のプロジェクトの作成と実現に関する幅広いサポートを提供します。

一般注文データ

バージョン	KlipponTBL (ターミナルボックス大), 空エンクロージャ, 高さ: 1500 mm, 幅: 1000 mm, 深さ: 500 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し
注文番号	2698430000
種別	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
数量	1 items

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E508186

寸法と重量

深さ	500 mm	奥行き (インチ)	19.685 inch
高さ	1500 mm	高さ (インチ)	59.055 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
取付寸法 - 高さ	1146 mm	取付寸法 - 幅	1040 mm
正味重量	210000 g		

温度

動作温度 -50 °C...135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルルグランド、上/下

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

一般な情報

カバー素材厚み	2.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
素材の厚み	2 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	矩形インサート付き四半回転ファスナー
表面仕上	艶消し	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 Jバージョン標準
AF サイズ	10 mm	保護度合い	IP66
基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	シール材	シリコン
エンクロージャ付属品	6本の14 mm孔付属溶接取り付けフット	つり上げラグのバージョン	溶接パッドアイ 4個
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	グランジプレート	下部
アクセス開口: 幅	925 mm	開口角度蓋	100.00 °
フランジプレート	はい	蓋	はい
アクセス開口部: 高さ	1425 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2611 201111 002ISS01	適合の減衰番号AoC	DE PS2611 201111 001ISS02
証明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	CML 20ATEX3029U	証明書番号、空エンクロージャー (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
証明書番号 (cULus)	E508186		

重要なメモ

製品情報	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.
------	--

分類


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

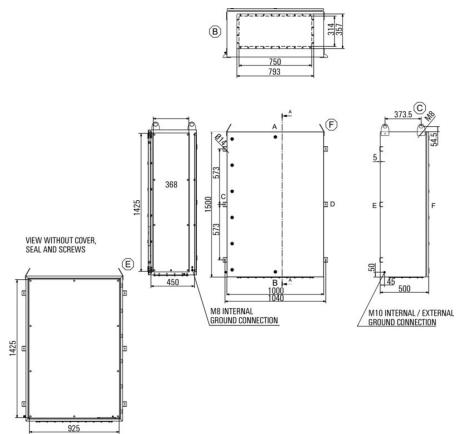

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

雨よけ



この雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、レインフードを使用することで、エンクロージャー保護のレベルを高めることができます。

一般注文データ

種別	KTBLRNHD10050S4B LL1	バージョン
注文番号	2698540000	KlipponTBL (ターミナルボックス大), レインフード, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675026693	mm, 幅: 1016 mm, 深さ: 650 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4404 (316L), 面消し, 銀色