


ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

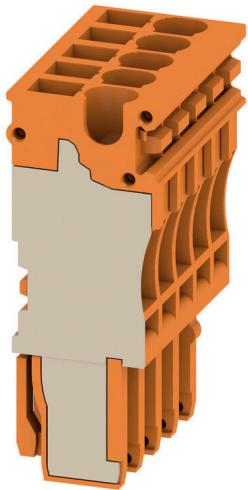

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ、プラグインコネクタ、直接実装
注文番号	2702430000
種別	ZP 2.5/1AN/5 OR
GTIN (EAN)	4050118711400
数量	25 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-12-31T00:00:00+01:00

ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	41 mm	奥行き (インチ)	1.6142 inch
高さ	41 mm	高さ (インチ)	1.6142 inch
幅	25.5 mm	幅 (インチ)	1.0039 inch
正味重量	16.12 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	10 mm	接続数	5
--------	-------	-----	---

システム仕様

レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ		

全般

極数	5	設置アドバイス	直接実装
標準	IEC60947-7-1に準拠		

材料データ

基本材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	標準	IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W

追加の技術データ

開放側面	閉	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	接続されている		

ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		