

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





8極M12ミニ圧着加工ケーブルコネクタは、Xコーディングと90°ケーブル出口を備え、コンパクトな寸法と8つのケーブル出口を備えており、設置条件が厳しい環境に最適です。ケーブルクランプ仕様は、4~9mmまで対応する幅広いケーブルクランプと、完全シールドされたハウジング、さらにシールド付きのケーブル負荷解放部品を組み合わせにより、市販のほとんどすべてのケーブルに対応できるユニバーサルで安全なソリューションです。

一般注文データ

注文番号	2702720000
種別	IE-PS-M12X-90-S-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765335
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

30 V

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
OHS				
†法と重量	<u>, </u>			
<u>[</u> 径	14 mm	正味重量	20.5 g	
温度				
		動作温度	-40 °C85 °C	
以り付け温度 図り付け温度		到下温及	10 000 0	
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知 場合)	の 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	0.015.75.4		
SCIP	c50b1tcd-04c8-463t-99b5	c50b1fcd-04c8-463f-99b5-8ae8d5ac75a1		
支術データのカスタマイズ可能	なプラグインコネクタ			
<u>逐数</u>	8	コーディング	X-coded	
^验 ※触表面	Ni/Au	LED	いいえ	
医院衣留		<u></u> ハウジング主要材質	Cu合金Niメッキ	
と	≥ 100 MΩ	ハランファ王安州員 ケーブル直径、最大	Our Durin ファイ 9 mm	
アーブル直径、最小	4 mm	カテゴリー	Cat. 6A	
算体断面、最大 	0.34 mm ²	導体断面、最小 2.25-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	0.14 mm ²	
◇	30 V	公称電流	2 A	
R護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 500	
5染度	3	接点形状(オス/メス)	メス型	
ノールド接続	はい	スレッドリング材質	ニッケルメッキ銅・亜鉛	
一般情報				
<u></u> 函数	8		M12	
e続 2	Crimp	UL 94 可燃性等級	V-0	
<u> </u>	Cu合金Niメッキ	カテゴリー	Cat. 6A	
<u>、ファップエヌ的員</u> E続スレッド	M12	ガッコッ 接触表面	Ni/Au	
記念スレット 記線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm ²	」 配線接続断面、細径撚線、最大	0.34 mm ²	
『緑接続断面、細圧燃練、販小 <u></u> 『体接続断面、フレキシブル	0.14 mm ²	能級技能例回、細性燃線、取入 保護度合い	IP67	
『ラギング回数	≥ 500	休暖 反口 い	IFU7	
从二十				
コネクタ規格	IEC 61076-2-109			
票準				
コネクタ規格	IEC 61076-2-109	鉄道車両の火災の安全性	EN 45545 HL3	
集拠した耐衝撃および防振	EN 50155:2001, DIN EN			
	61373			
電気プロパティ				
Bみ(ノ H ハノ 1				

作成日 03.11.2025 06:13:26 MEZ

絶縁抵抗

カタログステータス / 図面 2

公称電圧

≥ 100 MΩ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

•	\ \V-	
_	入不口	
'7	1°#8	

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


寸法図

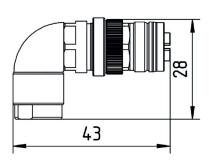



寸法図

極スキーム

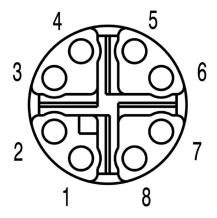



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M12X クリンプ接点

M12X用の精密機械加工クリンプ接点



一般注文データ

種別 IE-PIC-M12X-S-22/26 バージョン 注文番号 <u>2673440000</u> Contact, Socket connector GTIN (EAN) 4050118765359

... M12 対応

数量



100 ST

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配 線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別 SAI-TMCSK バージョン 注文番号 1381690000 プレスツール,4インデントクリンプ GTIN (EAN) 4050118183870 数量 1 ST

作成日 03.11.2025 06:13:26 MEZ

カタログステータス / 図面 5