

D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



品揃えは、次の形状を展開します。

- ・ 90°、横型 (水平)、180°、縦型 (垂直)
- ・ ドリル開けホールとしてのフランジ形状、UNC 4-40 ネジ山付属ナット、および UNC 4-40 ネジ付きボルト
- ・ スタンプ付き接点 (定格電流：3A)
- ・ THT はんだプロセス
- ・ 多様な形状種別、スナップオンクリップ付属
- ・ トレイ (TY) に梱包
- ・ 最高性能を得る -55 °C ~ +85 °C の拡張温度範囲
- ・ IEC 60807-3 (IEC 807-3)および DIN 41652 準拠の設計

一般注文データ

バージョン	OMNIMATEデータ - D-SUBコネクタ, メス型ヘッダー, ねじナットUNC 4-40, THRはんだ付け接続, ピッチ (mm) (P): 2.77 mm, 極数: 9, ≥ 50 μ" Ni / 100 μ" Sn, 500, PBT GF, 黒色, Tray
注文番号	2707150000
種別	D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118809794
数量	90 items
パッケージ	Tray
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

作成日 28.02.2026 09:53:16 MEZ

カタログステータス / 図面

D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

寸法と重量

深さ	12.55 mm	奥行き (インチ)	0.4941 inch
高さ	12.66 mm	高さ (インチ)	0.4984 inch
幅	30.81 mm	幅 (インチ)	1.213 inch
正味重量	10.56 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	9	ソルダーピン長 (l)	3.5 mm
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (インチ) (P)	0.109 "
シールド材質	スチール	シールド	360°シールド接点
側面終端、特性	ねじナットUNC 4-40	接続方式	はんだ接続
製品ファミリー	OMNIMATEデータ - D-SUBコネクタ	ピッチ (mm) (P)	2.77 mm
保護度合い	IP10	プラグング回数	500
外向きエルボ	180°	シールド面	錫メッキ
はんだ付け工程	手動はんだ付け, フローはんだ付け	はんだピン寸法	八角形
はんだピン位置の公差	0.1 mm		

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点	1000 V AC	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
公称電圧	250 V	定格電流	3 A

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	銅合金	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	はんだ接続の層構造	≥ 50 μ" Ni / 100 μ" Sn
プラグ接点の層構造	≥ 50 μ" Ni / 30 μ" Au	動作温度、最小	-55 °C
動作温度、最大	105 °C		

梱包

パッケージ	Tray	VPE 長	305.00 mm
VPE幅	202.00 mm	VPEの高さ	25.00 mm

D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ




D-SUB F6.3 T09VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

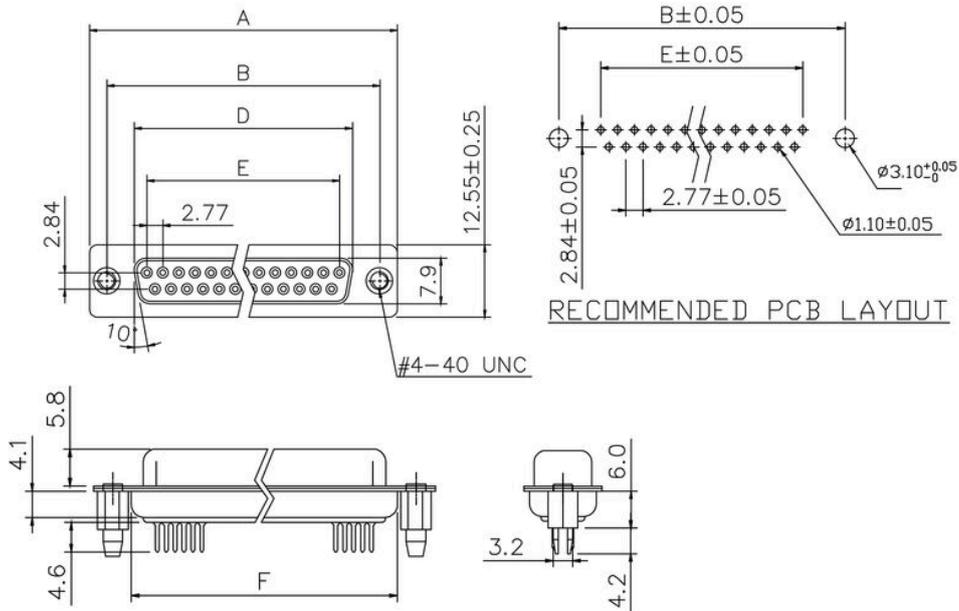

Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.°	± 3°
x.x°	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A ± 0.25	B ± 0.10	D ± 0.13	E ± 0.08	F ± 0.10
9	30.81	24.99	16.33	11.08	12.20
15	39.20	33.30	24.70	19.39	27.70
25	53.05	47.04	38.40	33.24	41.10