


### **HDC MDF 06B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

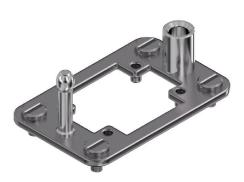

#### 一般注文データ

注文番号	2708490000		
種別	HDC MDF 06B		
GTIN (EAN)	4064675007302		
数量	1 items		

### **HDC MDF 06B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合	適合		
寸法と重量				
			<u> </u>	
<b>深さ</b>	55 mm	奥行き (インチ)	2.1654 inch	
高さ	44.05 mm	 高さ(インチ)	1.7342 inch	
= H	86 mm	<u>ーー</u> 幅(インチ)	3.3858 inch	
E味重量	90.64 g			
<b>環境製品コンプライアン</b>	ス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
重要なメモ				
	エ側ずのフロー・ブ	10 0十二 5 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10-0°+.++	
製品情報		両側でのフロートで、±2mmのオフセットを補正することができます。 一方の側でのフロートで、1mm±オフセットを補正できます。		
分類				
TIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312	
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312	
TIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06	
CLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06	
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	
ECLASS 15.0	27-44-02-92			

カタログステータス / 図面 2



## **HDC MDF 06B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



