

## HDC MDF 10B


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

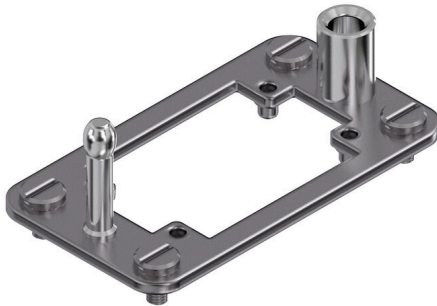

金属製ドッキングフレームにより、コネクタの正確で確実な嵌合が可能になり、ブラインドドッキングまたは自動ドッキングを必要とする用途に最適です。堅牢なメタル構造により高い安定性を実現し、フローティング実装により確実にズレを補正します。これにより、コネクタ面のガイドが容易になり、プロセス信頼性が向上します。

このフレームは ModuPlug® フレームに適しており、柔軟な用途オプションを提供します。長いガイドピンは正確なアライメントをサポートします。

## 一般注文データ

注文番号	2708500000
種別	<a href="#">HDC MDF 10B</a>
GTIN (EAN)	4064675006848
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	55 mm	奥行き (インチ)	2.1654 inch
高さ	44.05 mm	高さ (インチ)	1.7342 inch
幅	99 mm	幅 (インチ)	3.8976 inch
正味重量	35 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 重要なメモ

製品情報 両側でのフロートで、±2mmのオフセットを補正することができます。  
一方の側でのフロートで、1mm±オフセットを補正できます。

## 分類

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

図面

