

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、  
当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。  
当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 強力コネクタアセンブリ, ピン, ソケットコネクタ, LAPP Ölflex Classic 110, シールド仕様: いいえ, 極数: 6 |
| 注文番号       | <a href="#">2710660200</a>   |
| 種別         | CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH  |
| GTIN (EAN) | 4050118751451  |
| 数量         | 1 items  |

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1072.25 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

## ケーブルの技術仕様

|            |                     |            |                        |
|------------|---------------------|------------|------------------------|
| ケーブル長      | 2 m                 | 配線種別       | LAPP Öflex Classic 110 |
| シースカラー     | 黒色                  | 耐油性        | Yes                    |
| コア断面積      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 配線数        | 7                      |
| シールド仕様     | いいえ                 | ハロゲン       | はい                     |
| 絶縁         | PVC                 | 温度範囲、転移、最大 | 70 °C                  |
| 温度範囲、転移、最小 | -15 °C              | 温度範囲、設置、最大 | 80 °C                  |
| 温度範囲、定置、最小 | -40 °C              | 曲げ半径、最小、移動 | 15 x ケーブル直径            |
| 曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径          | シース材料      | PVC                    |
| 外径         | 8.9 mm              |            |                        |

## 一般的な技術データ

|       |       |      |            |
|-------|-------|------|------------|
| 極数    | 6     | ピン配置 | 1:1、番号付きコア |
| 公称電圧  | 500 V | 公称電流 | 24 A       |
| 保護度合い | IP65  |      |            |

## 技術仕様コネクタ

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| コネクタ      | コネクタの説明       | コネクタ 1  |
|           | ケーブル導入口       | straight  |
|           | ハウジング主要材質     | ダイカストアルミニウム   |
|           | 極数            | 6   |
|           | モデルシリーズ       | HE  |
|           | サイズ           | 3   |
|           | 種別            | ピン  |
|           | 個別コンポーネントコネクタ | <a href="#">HDC 06B TOLU 1M20G</a> , <a href="#">HDC HE 6 MP</a> , <a href="#">H1.5/14 R</a> , <a href="#">VG M20 - MS 68</a> |
|           | コネクタの説明       | コネクタ 2  |
|           | ケーブル導入口       | straight  |
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム   |   |
| 極数        | 6             |   |
| モデルシリーズ   | HE            |   |
| サイズ       | 3             |   |
| 種別        | メス型           |   |

**CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

個別コンポーネントコネクタ

[HDC 06B TOLU 1M20G](#), [HDC HE 6 FP](#), [H1.5/14 R](#), [VG M20 - MS 68](#)

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |


## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 3

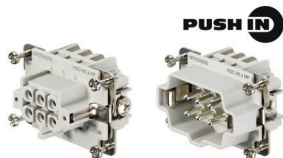

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数：6  
定格電流：24 A  
定格電圧：500 V  
UL/CSA 準拠公称電圧：600 V AC/DC

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC HE 6 MP                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1873530000</a> | HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248457786              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC HE 6 FP                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1873520000</a> | HDC挿入, メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248457779              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC 16D KLU 1PG21G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1653230000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4008190403300              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 06B KLU 1PG16G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1653200000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403270              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 06B KLU 1M25G          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1021330000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248734948              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 06B ADLU N             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2559320000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                           |
| GTIN (EAN) | 4050118652345              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口                                  |
| 数量         | 1 ST                       | サイズ: none   |
| 種別         | HDC 06B ADLU               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1202500000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                           |
| GTIN (EAN) | 4008190889920              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, エンドロッククランプは交換不可, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B ALU                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1202100000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                           |
| GTIN (EAN) | 4008190149369              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none        |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B ALU N              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2488560000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                           |
| GTIN (EAN) | 4050118541502              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: none                  |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B ALU O-RING         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1019870000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                           |
| GTIN (EAN) | 4032248731985              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, エンドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none        |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 06B DMDL 1LB           | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665210000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190421915              | ジング上部カバー, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り         |
| 数量         | 1 ST                       | 入れ口サイズ: none                                |

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 06B SDLU 1M20G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1900360000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー |
| GTIN (EAN) | 4032248585922              | スハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブ       |
| 数量         | 1 ST                       | ル取り入れ口サイズ: M 20                             |
| 種別         | HDC 06B SDLU 1M25G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1900380000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー |
| GTIN (EAN) | 4032248592913              | スハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブ       |
| 数量         | 1 ST                       | ル取り入れ口サイズ: M 25                             |

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 06B SDLU 1PG16G        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1652980000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403058              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SDLU 2M20G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1788170000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20  |
| GTIN (EAN) | 4032248205608              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SDLU 2M25G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1788160000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205592              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SDLU 2PG16G        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1652990000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190403065              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 1M20G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1900460000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20  |
| GTIN (EAN) | 4032248585939              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 1M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1900480000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248585946              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 1PG16G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1652750000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402822              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 2M20G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1788140000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20  |
| GTIN (EAN) | 4032248205585              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 2M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1788130000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205578              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 06B SLU 2PG16G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1652760000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190402839              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 16D SDLU 1M25G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1900820000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248521098              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 16D SDLU 2M25G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1787540000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248204885              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 16D SLU 1M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1900880000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248521111              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC 16D SLU 1M32G          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1900900000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル |
| GTIN (EAN) | 4032248521128              | 取り入れ口サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 16D SLU 2M25G          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1787520000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル |
| GTIN (EAN) | 4032248204861              | 取り入れ口サイズ: M 25   |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 16D SLU 2M32G          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1787510000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル |
| GTIN (EAN) | 4032248204854              | 取り入れ口サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | HDC 16D SLU 2PG21G         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1652840000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル |
| GTIN (EAN) | 4008190402914              | 取り入れ口サイズ: PG 21  |
| 数量         | 1 ST                       |  |