


ESG-LP 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

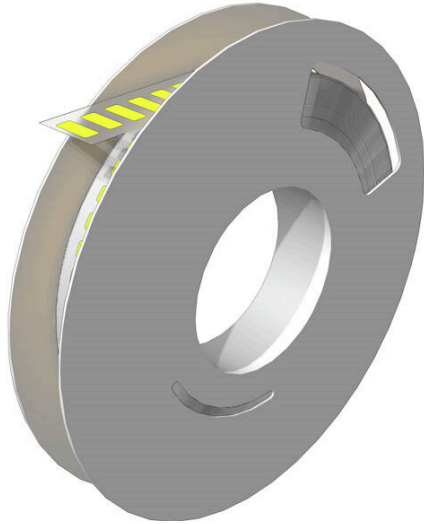

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 黄色
注文番号	2711850000
種別	ESG-LP 6/15 MM GE
GTIN (EAN)	4050118750089
数量	24000 items

ESG-LP 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	0.02 g		

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	15 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	6 x 15 mm	UL 969 j 準拠の認可	はい
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK LPC	動作温度範囲	-40...150 °C

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



ESG-LP 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	2005090000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK

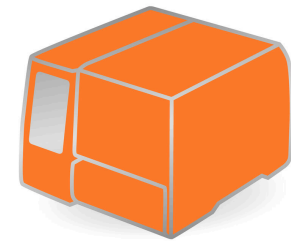

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	