

**ESG-LP 6/15 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">2711860000</a>
種別	ESG-LP 6/15 MM SI
GTIN (EAN)	4050118750072
数量	24000 items

**ESG-LP 6/15 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	0.02 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	15 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	銀色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	6 x 15 mm	UL 969 j 準拠の認可	はい
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK LPC</a>	動作温度範囲	-40...150 °C

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG-LP 6/15 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**ESG-LP 6/15 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

### THM MULTIMARK

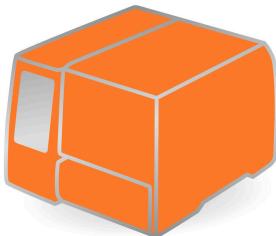

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	